

# HC-B 6-TFL-72/O1STM32S - Custodia



1644957

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1644957>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile HEAVYCON B6, per bloccaggio longitudinale, altezza 72 mm, con filettatura 1x M32, uscita cavo laterale

## Dati commerciali

Codice articolo	1644957
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice prodotto	AF7AAC
GTIN	4017918912796
Peso per pezzo (confezione inclusa)	156,19 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	156,19 g
Paese di origine	DE

## Dati tecnici


### Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M. Custodie disponibili in differenti altezze per un ampio vano di cablaggio
---------------	---

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Applicazione	Standard
Tipo	B6
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x M32
Schermato	no
Uscita cavo	laterali
Connessione a vite Pg	senza

### Dimensioni

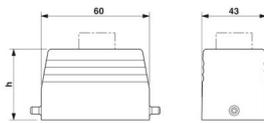Disegno quotato		
Larghezza		43 mm
Altezza		72 mm
Lunghezza		60 mm

### Indicazioni materiale

Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x M32
Tipo di bloccaggio	Pin


### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Disegni

Disegno quotato

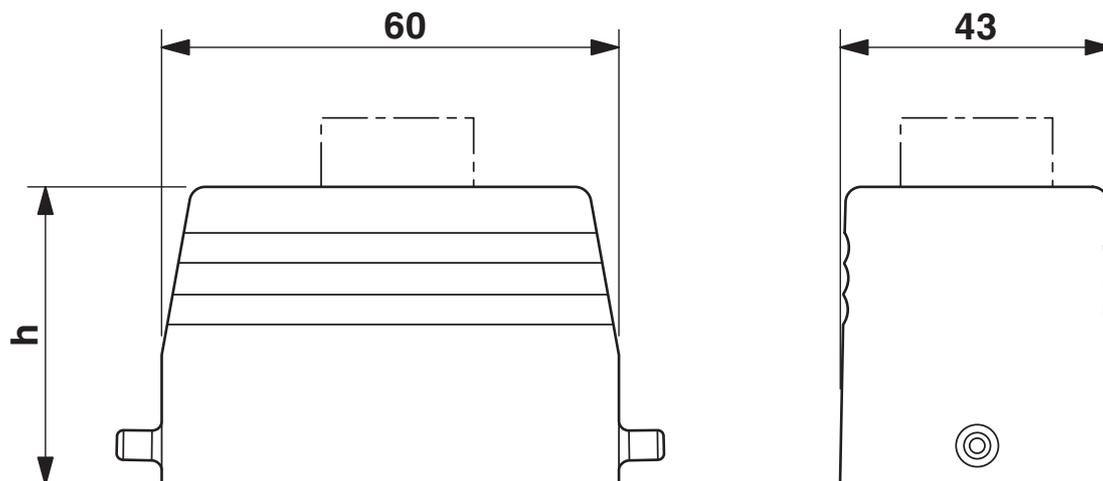

Disegno quotato

# HC-B 6-TFL-72/O1STM32S - Custodia



1644957

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1644957>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

1644957

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1644957>

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)