

HC-M-MHR-T3-N - Telaio di supporto



1679252

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1679252>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio di supporto HEAVYCON, per custodia mobile HC-B 10, per 3 moduli, siglatura con lettere maiuscole (A, B, C, ...)

Dati commerciali

Codice articolo	1679252
Pezzi/conf.	2 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	2 Pezzi
Codice vendita	AF7ACA
Codice prodotto	AF7ACA
GTIN	4017918162603
Peso per pezzo (confezione inclusa)	54,65 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	51,84 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Note generali	Telai di supporto
---------------	-------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cornici portamoduli
Serie	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
HC-M-HS	
Applicazione	Cornici portamoduli
Tipo	B10
Numero di punti di connessione modulo	3

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione di collegamento	4 mm ² ... 6 mm ² (per conduttore PE - lato potenza)
	1 mm ² ... 2,5 mm ² (per conduttore PE lato controllore)
Sezione di collegamento AWG	12 ... 10 (per conduttore PE - lato potenza)
	18 ... 14 (per conduttore PE lato controllore)

Indicazioni materiale

Materiale inserto portacontatti	Lega di pressofuso di zinco
---------------------------------	-----------------------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

HC-M-MHR-T3-N - Telaio di supporto



1679252

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1679252>

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)

-40 °C ... 125 °C

Montaggio

Nota per il montaggio

HC-MHR-PE16 (1636981) per ampliamento connessione PE a 16 mm².

Con i fili PE utilizzare apposite protezioni terminali (viti di connessione PE senza protezione per fili), nelle custodie senza perni con uscita laterale lunghezza max. della filettatura della connessione a vite 12 mm

HC-M-MHR-T3-N - Telaio di supporto


1679252

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1679252>



Disegni

Disegno quotato

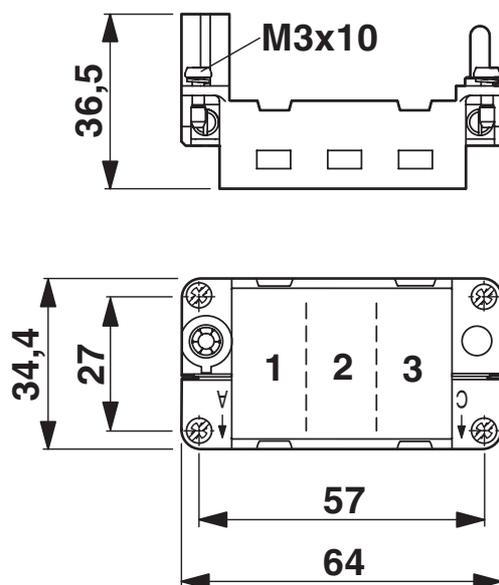

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------