

HC-B 16-SMQ-67/M1PG21 - Custodia



1771626

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1771626>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia a zoccolo, con bloccaggio trasversale, altezza 67 mm, con attacco a vite, 1x Pg21

Dati commerciali

Codice articolo	1771626
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AAC
Codice prodotto	AF7AAC
GTIN	4017918036348
Peso per pezzo (confezione inclusa)	361,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	361 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici


Note

Note generali	per inserti contatti HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia a zoccolo
Applicazione	Standard
Tipo	B16
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x Pg21
Schermato	no
Uscita cavo	laterali
Connessione a vite Pg	con

Dimensioni

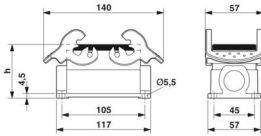Disegno quotato	
Larghezza	57 mm
Altezza	67 mm
Lunghezza	117 mm
Apertura chiave dadi	28 mm

Indicazioni materiale

Materiale Collegamento a vite	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inox, manico: PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x Pg21
Tipo di bloccaggio	Staffa

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	10 mm ... 19 mm
-------------------------------------	-----------------

Dati di collegamento

HC-B 16-SMQ-67/M1PG21 - Custodia



1771626

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1771626>

Diametro esterno conduttore	10 mm ... 19 mm
-----------------------------	-----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 16-SMQ-67/M1PG21 - Custodia


1771626

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1771626>



Disegni

Disegno quotato

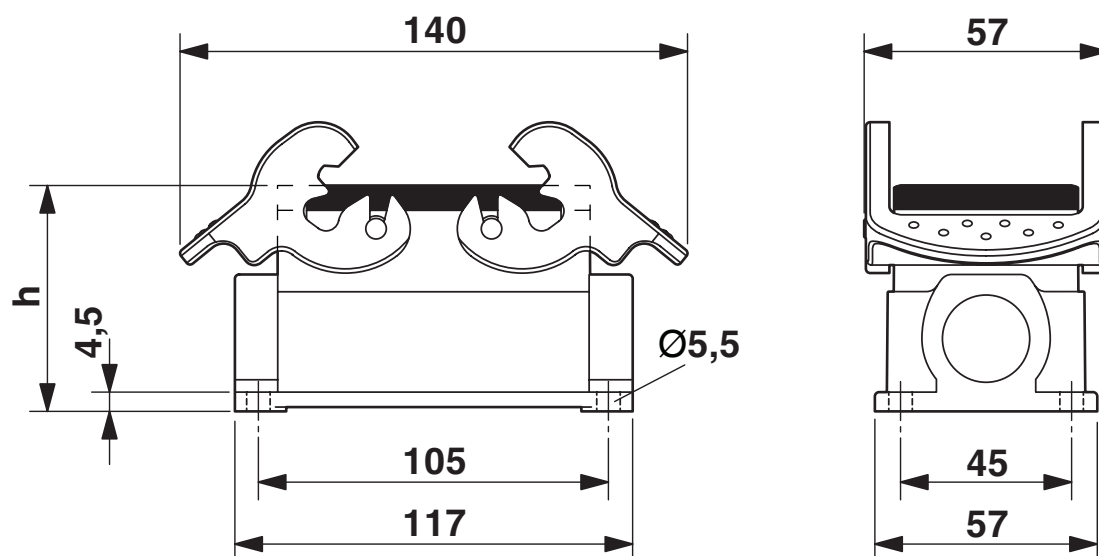

Disegno quotato

1771626

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1771626>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---