

HC-B 24-SML-67/M2PG21 - Custodia



1771998

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1771998>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia a zoccolo, con bloccaggio longitudinale, altezza 67 mm, con attacco a vite, 2x Pg21



Dati commerciali


Codice articolo	1771998
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AAC
Codice prodotto	AF7AAC
GTIN	4017918036676
Peso per pezzo (confezione inclusa)	423,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	423,4 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia a zoccolo
Applicazione	Standard
Tipo	B24
Numero uscite cavi	2
Tipo di collegamento a vite	2x Pg21
Schermato	no
Uscita cavo	laterali
Connessione a vite Pg	con

Dimensioni

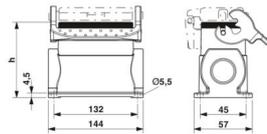Disegno quotato	
Larghezza	57 mm
Altezza	67 mm
Lunghezza	144 mm
Apertura chiave dadi	28 mm

Indicazioni materiale

Materiale Collegamento a vite	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Coperchio di protezione materiale	PA
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inox, manico: PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	2x Pg21
Tipo di bloccaggio	Staffa

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	10 mm ... 19 mm (Linea 1)
Diametro esterno conduttore Linea 2	10 mm ... 19 mm (Linea 2)

Dati di collegamento

Diametro esterno conduttore	10 mm ... 19 mm (Linea 1)
-----------------------------	---------------------------

HC-B 24-SML-67/M2PG21 - Custodia



1771998

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1771998>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-SML-67/M2PG21 - Custodia


1771998

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1771998>



Disegni

Disegno quotato

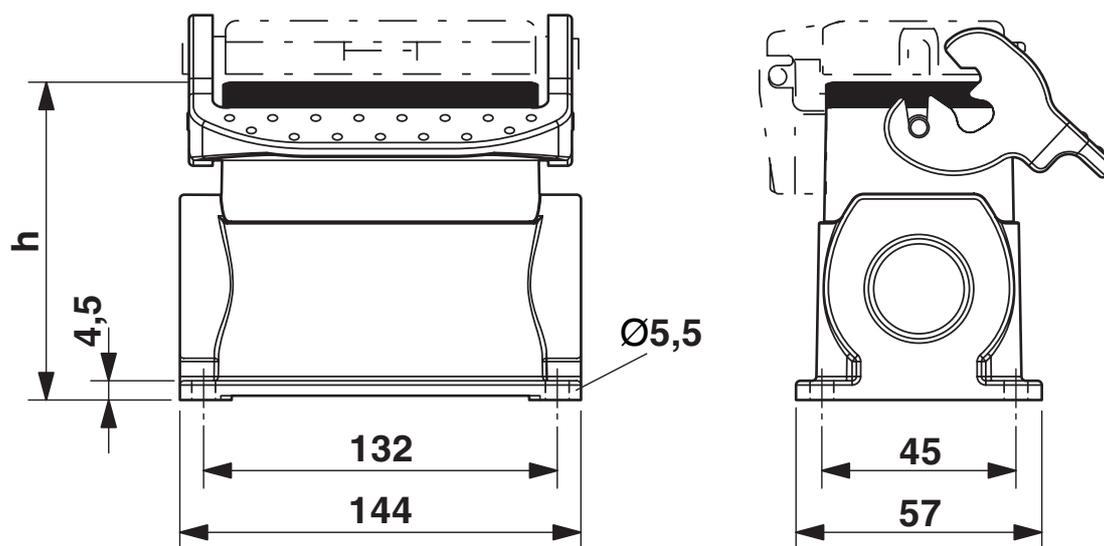

Disegno quotato

1771998

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1771998>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261501

1771998

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1771998>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com