

# HC-D 50-TFQ-76/M1PG21G - Custodia



1775800

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1775800>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile, per bloccaggio trasversale, altezza 76 mm, con attacco a vite, 1x Pg21, uscita cavo diritta

## Dati commerciali

Codice articolo	1775800
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AAE
Codice prodotto	AF7AAE
GTIN	4017918038359
Peso per pezzo (confezione inclusa)	320,07 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	320,07 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

## Dati tecnici


### Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-D25, A16/A32
---------------	---

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Applicazione	Standard
Tipo	D50
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x Pg21
Schermato	no
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	con

### Dimensioni

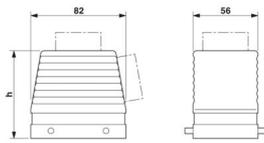Disegno quotato		
Larghezza	56 mm	
Altezza	76 mm	
Lunghezza	82 mm	
Apertura chiave dadi	28 mm	

### Indicazioni materiale

Materiale Collegamento a vite	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x Pg21
Tipo di bloccaggio	Pin

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	10 mm ... 19 mm
-------------------------------------	-----------------

### Dati di collegamento

Diametro esterno conduttore	10 mm ... 19 mm
-----------------------------	-----------------

# HC-D 50-TFQ-76/M1PG21G - Custodia



1775800

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1775800>

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali



Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

1775800

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1775800>

## Disegni

Disegno quotato

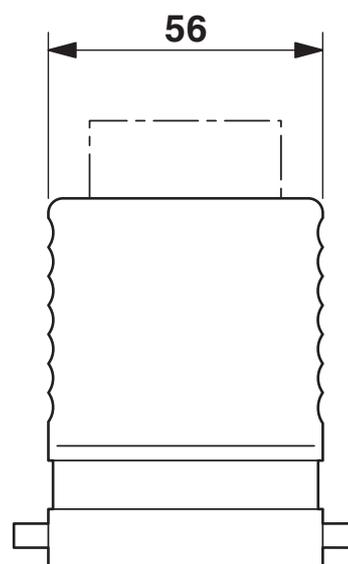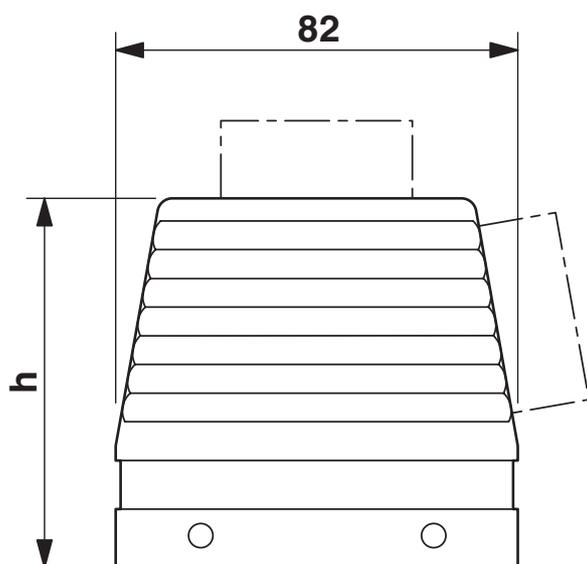

Disegno quotato

# HC-D 50-TFQ-76/M1PG21G - Custodia

1775800

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1775800>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

1775800

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1775800>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)