

# FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Adattatore frontale



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2294306>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore frontale VARIOFACE, per Modicon TSX Quantum, collegamento 1 x 32 canali



## Dati commerciali

Codice articolo	2294306
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK231F
Codice prodotto	DK231F
GTIN	4017918132699
Peso per pezzo (confezione inclusa)	225,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	225,2 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

2294306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2294306>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore frontale
------------------	---------------------

### Caratteristiche di isolamento

isolamento	Isolamento funzionale
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

### Caratteristiche elettriche

Tensione di esercizio (AC)	≤ 25 V AC
Tensione di esercizio (DC)	≤ 60 V DC
Max. corrente consentita	4 A (per connessione, alimentazione tramite alimentazione di tensione separata)
Corrente (per conduttore)	≤ 1 A
Tensione di isolamento nominale	63 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV

### Controllore supportato SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

Scheda I/O adatta	DDI 353
	DDI 841
	DDI 853
	DAI 340
	DAI 353
	DAI 440
	DAI 453
	DDO 353
	DDM 390
	ACI 030
	ACI 040
	ATI 030
	ARI 030
	AVI 030
	ACO 020
	ACO 130
	AVO 020
EHC 105	
EHC 202	

## Dati di collegamento

### Livello di campo

Collegamento	Connettore maschio IDC/FLK
Numero collegamenti	1

# FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Adattatore frontale



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2294306>

Numero di poli	50
Passo	2,54 mm

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP00
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

## Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC 60664
	DIN EN 50178

## Montaggio

Posizione di installazione	a scelta
----------------------------	----------

## Note


Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---

2294306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2294306>

## Disegni

Schema di collegamento

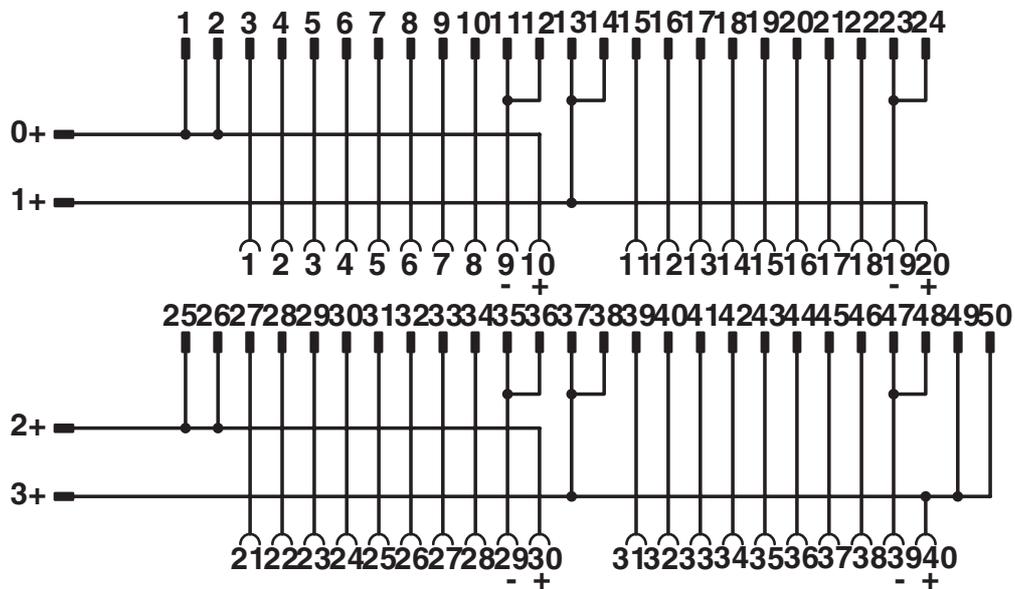

Schema di collegamento FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q

# FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Adattatore frontale



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2294306>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27242292

### ETIM

ETIM 8.0

EC002584

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

32151600

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---