

# FLKM 60/ZFKDS - Modulo di interfaccia



2302968

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2302968>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo VARIOFACE, con connessione a molla e connettore per cavo piatto, n. poli 60



## Dati commerciali

Codice articolo	2302968
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice prodotto	DK2181
GTIN	4017918941475
Peso per pezzo (confezione inclusa)	204,37 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	204,37 g
Paese di origine	DE

2302968

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2302968>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di interfaccia
Numero di poli	60

### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
Max. amperaggio per segnale	1 A

### Dati di collegamento

#### Livello di campo

Collegamento	Connessione a molla
Sezione conduttore rigida	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

#### Livello di controllo

Collegamento	Connettore maschio IDC/FLK
Numero collegamenti	1
Numero di poli	60
Passo	2,54 mm

### Segnalazione

Indicazione di stato disponibile	no
----------------------------------	----

### Dimensioni

#### Dimensioni articolo

Larghezza	158 mm
Altezza	77 mm
Profondità	51 mm

### Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
--------	------------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

### Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC 60664
--------------------	-----------

# FLKM 60/ZFKDS - Modulo di interfaccia



2302968

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2302968>

	DIN EN 50178
--	--------------

## Montaggio


Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	a scelta

## Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---

## Disegni

Schema di collegamento

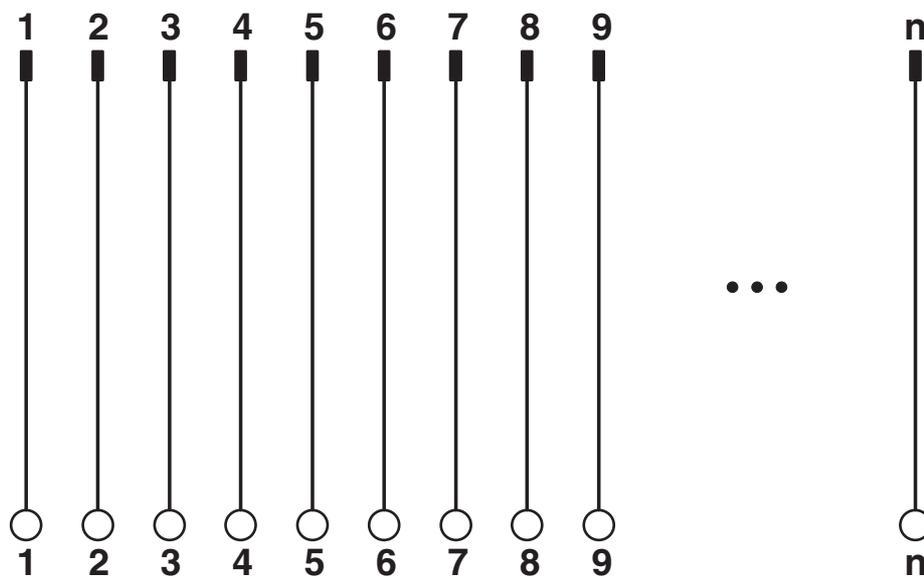

2302968

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2302968>

## Environmental product compliance

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)