


# FBRI 10-5 - Ponticello fisso

2303213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2303213>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

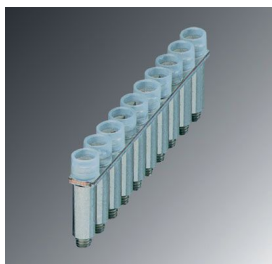

Ponticello fisso, passo: 5 mm, numero poli: 10, colore: color argento

## Dati commerciali

Codice articolo	2303213
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z2X
Codice prodotto	BE1Z2X
GTIN	4017918058487
Peso per pezzo (confezione inclusa)	12,92 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11,56 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	PL

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello a vite
Numero di poli	10
Passo	5 mm

### Dimensioni

Passo	5 mm
-------	------

### Indicazioni materiale

Colore	color argento
Materiale	Rame
Materiale isolante	PA

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

# FBRI 10-5 - Ponticello fisso

2303213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2303213>



## Classifiche

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---