

# IBS IP 500 ELR WS-12A DI4/4 - Motor starter



2723204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2723204>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Drive Shuttle, motorstarter INTERBUS per funzionamento a carico reversibile con soft start, 4 ingressi digitali, 24 V DC, grado di protezione IP54

## Dati commerciali

Codice articolo	2723204
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice prodotto	DRFABA
GTIN	4017918184933
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6.000,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5.635 g
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

#### Limitazione dell'uso

Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
----------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo	Stand-alone
------	-------------

### Caratteristiche elettriche

#### Alimentazione

Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	20 V DC ... 30 V DC (ripple incluso)
Ripple residuo	3,6 V <sub>pp</sub> (entro il campo di tensione ammissibile)
Corrente assorbita tipica	0,3 A (più corrente sensore)

### Dati di ingresso

#### Digitale

Numero ingressi	4
Range d'ingresso segnale "0"	-30 V DC ... 5 V DC
Range d'ingresso segnale "1"	13 V DC ... 30 V DC
Collegamento	Connettore M12
Tecnica di connessione	3/4 conduttori
Corrente d'ingresso tipica per canale	5 mA (con 24 V DC)

### Dati di uscita

#### Digitale

Numero uscite	1
Circuito di protezione	protezione elettronica cortocircuito
Collegamento	Connettore M12

### Interfacce

Collegamento	bus remoto/bus remoto d'installazione (con separazione del potenziale)
--------------	--

### Dimensioni


# IBS IP 500 ELR WS-12A DI4/4 - Motor starter



2723204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2723204>

Disegno quotato

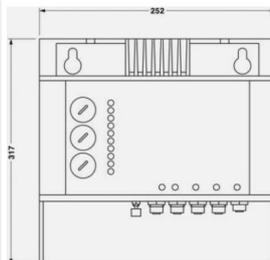

Larghezza

252 mm

Altezza

130 mm

Lunghezza

317 mm

## Montaggio

Tipo di montaggio

Montaggio a parete


# IBS IP 500 ELR WS-12A DI4/4 - Motor starter

2723204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2723204>

## Disegni

Disegno quotato

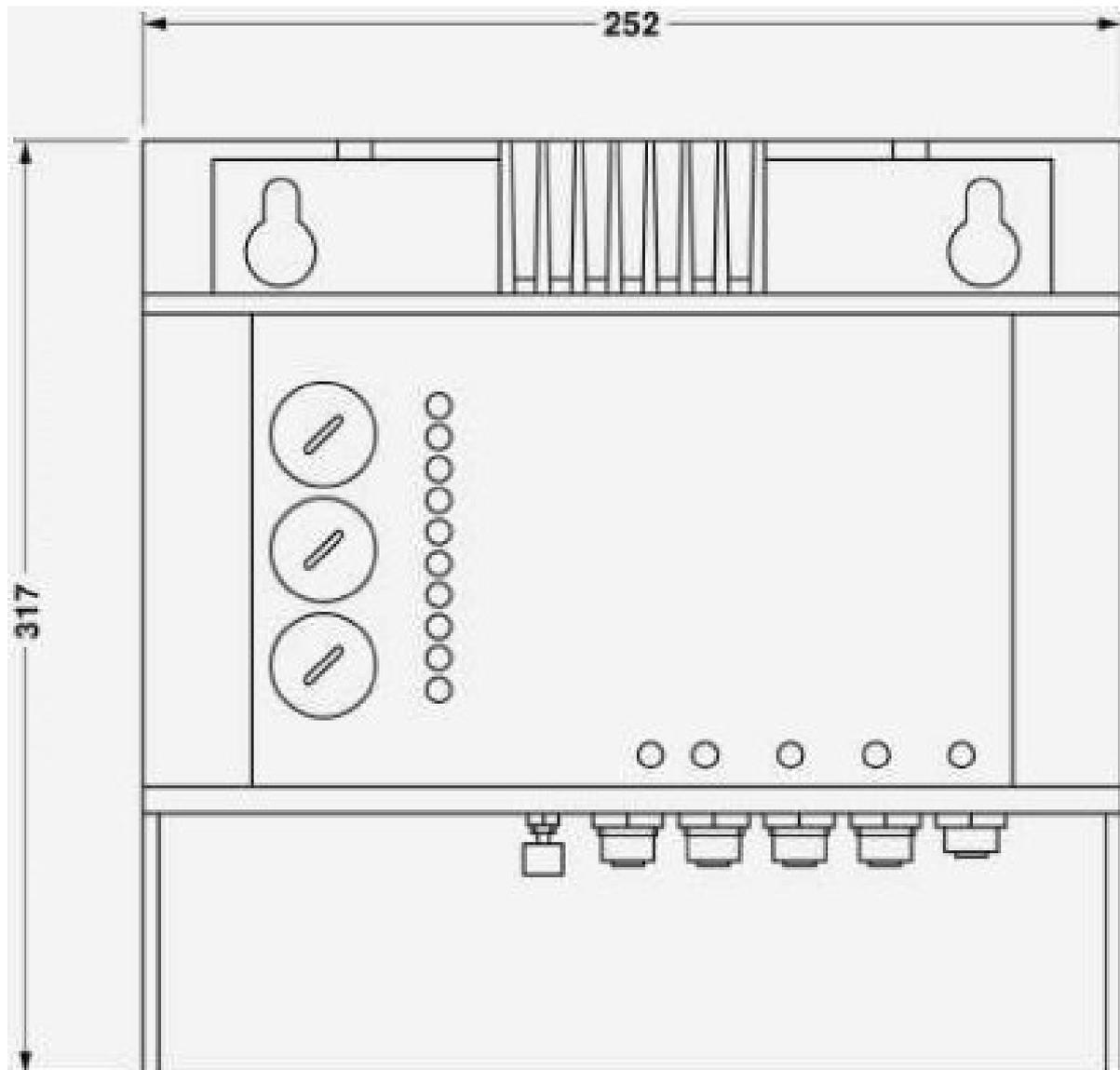


# IBS IP 500 ELR WS-12A DI4/4 - Motor starter

2723204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2723204>

Diagramma a blocchi

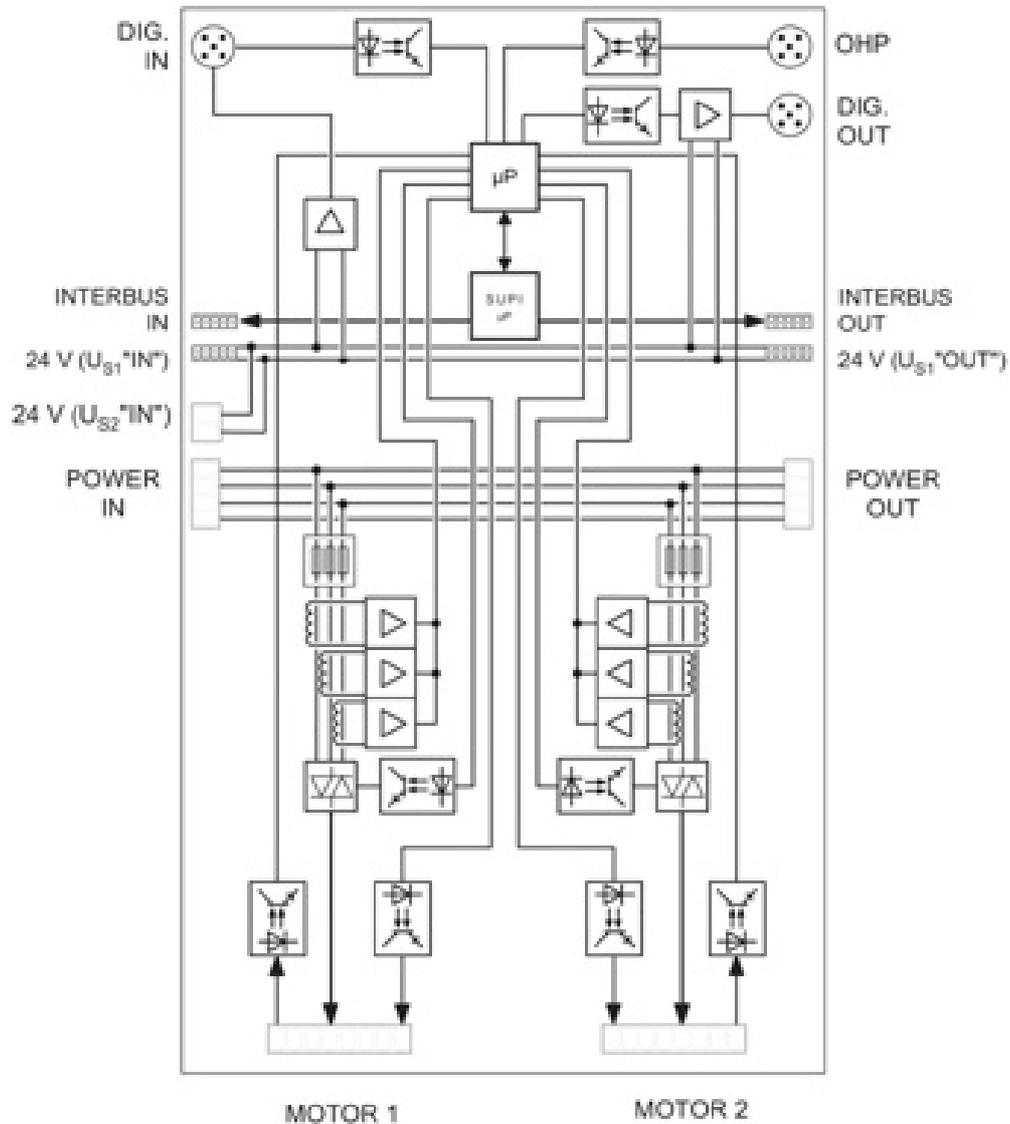

# IBS IP 500 ELR WS-12A DI4/4 - Motor starter



2723204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2723204>

## Environmental product compliance

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)