

# PLC-BSP- 5DC/ 1/ACT - Prese relè



2980254

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2980254>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto base PLC da 6,2 mm per funzioni di output con collegamento a molla, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5 con connessione al conduttore di ritorno (BB), 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingr. 5 V DC

## Dati commerciali

Codice articolo	2980254
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK6221
Codice prodotto	DK6221
GTIN	4017918876739
Peso per pezzo (confezione inclusa)	26,64 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	24,8 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relP
Famiglia di prodotti	PLC-INTERFACE
Applicazione	Funzione d'uscita
Il kit comprende	2980157 PLC-OSP- 5DC/ 24DC/ 2/ACT
Funzionamento	100 % ED
Possibili equipaggiamenti	Relè in miniatura, REL-MR-4,5DC/21AU, REL-MR-4,5DC/21

### Caratteristiche elettriche

Circuito di protezione	Diodo di smorz., diodo contro inv. polarità
------------------------	---

### Dati di ingresso

Tensione d'ingresso nominale $U_N$	5 V DC
Circuito di protezione	Diodo di smorzamento
Tensione d'ingresso nominale $U_N$	5 V DC

### Dati di uscita

Possibili equipaggiamenti	Relè in miniatura, REL-MR-4,5DC/21AU, REL-MR-4,5DC/21
---------------------------	---

### Dati di collegamento

#### Lato di ingresso

Collegamento	Connessione a molla
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	26 ... 14

#### Lato di uscita

Collegamento	Connessione a molla
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	26 ... 14

### Segnalazione

Segnalazione stato	LED
--------------------	-----

### Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Altezza	80 mm
Profondità	94 mm

# PLC-BSP- 5DC/ 1/ACT - Prese relè



2980254

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2980254>

## Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia)	V0 (Custodia)

## Condizioni ambientali e della vita elettrica


### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C


## Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	affiancabile senza distanza
Posizione di installazione	a scelta

Disegni

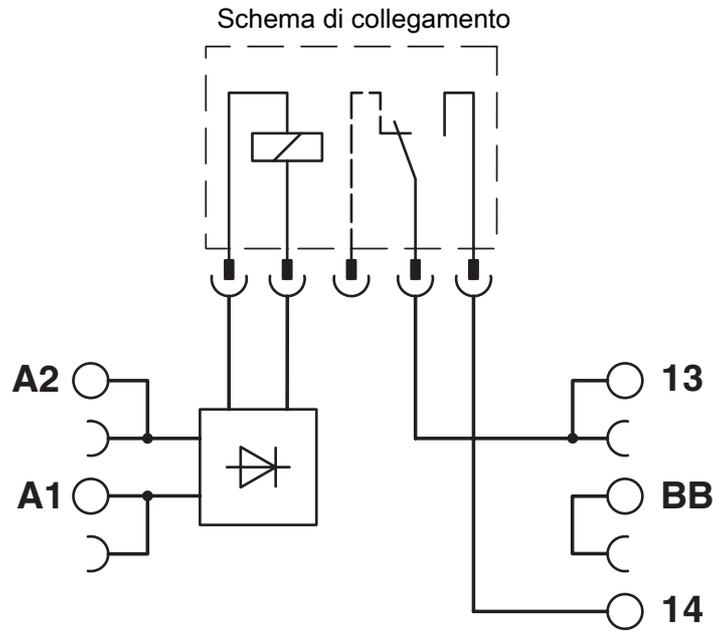

Schema di collegamento

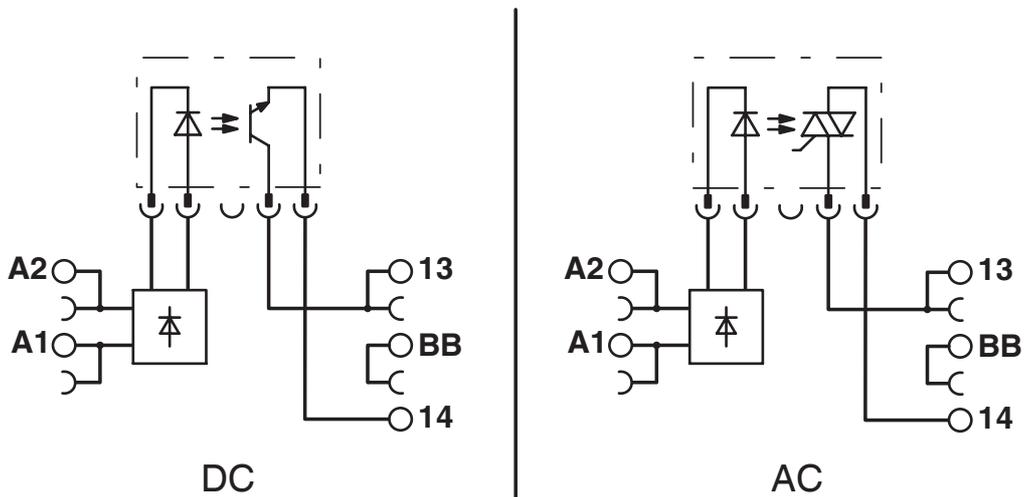

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---