

# C-RC 1/M4 DIN - Capocorda ad anello

3240072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240072>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Capocorda ad anello, non isolata, 0,5 ... 1 mm<sup>2</sup>, M4



## I vantaggi

- The CRIMPFOX-RC... tools from our CRIMPFOX range of crimping pliers are available for optimum crimping
- La zona a crimpare saldobrasata consente di ottenere i valori massimi di estrazione
- I capocorda ad anello senza collare in plastica sono in rame elettrolitico di elevata qualità, con stagnatura galvanica per la massima protezione contro la corrosione

## Dati commerciali

Codice articolo	3240072
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BH3422
Codice prodotto	BH3422
GTIN	4046356452892
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,626 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,626 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	CN

# C-RC 1/M4 DIN - Capocorda ad anello

3240072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240072>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore
Caratteristica di prodotto	Design in base alla norma DIN 46234
	Brasato
	Stagnatura galvanica

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	8 mm
Lunghezza anelli	16 mm
Lunghezza collare isolante	5 mm
Lunghezza di spelatura massima	7 mm
Distanza collare isolante centrale	7 mm
Spessore materiale min.	0,8 mm
Misure interne collare isolante	1,6 mm

### Misure interne

Diametro interno	4,3 mm
------------------	--------

### Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Rame
Rivestimento	stagnata

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati tecnici

Lunghezza anelli	16 mm
------------------	-------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	110 °C
----------------------------------	--------

### Normative e prescrizioni

Design a norma	DIN 46234
----------------	-----------

# C-RC 1/M4 DIN - Capocorda ad anello


3240072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240072>



## Disegni

Disegno quotato

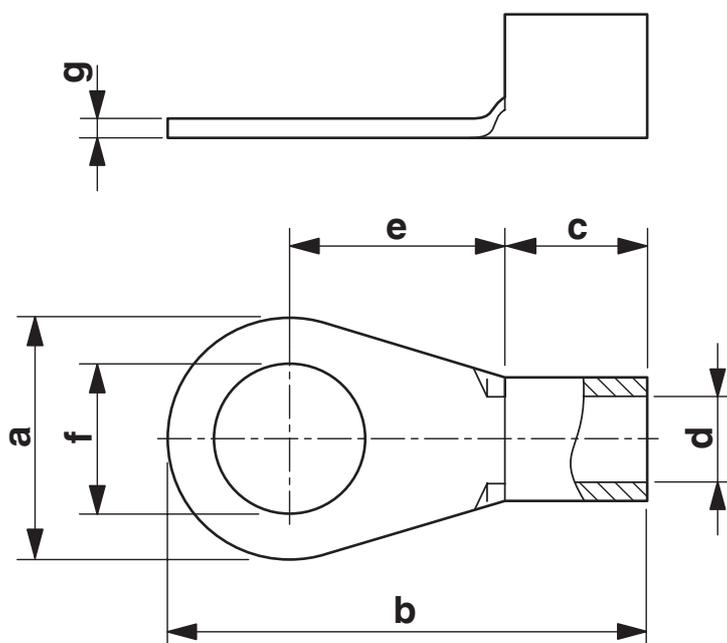

# C-RC 1/M4 DIN - Capocorda ad anello



3240072

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240072>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

### ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---