

3240073

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240073

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Capocorda ad anello, non isolato, 0,5 ... 1 mm<sup>2</sup>, M5

### I vantaggi

- The CRIMPFOX-RC... tools from our CRIMPFOX range of crimping pliers are available for optimum crimping
- · La zona a crimpare saldobrasata consente di ottenere i valori massimi di estrazione
- I capocorda ad anello senza collare in plastica sono in rame elettrolitico di elevata qualità, con stagnatura galvanica per la massima protezione contro la corrosione

#### Dati commerciali

Codice articolo	3240073
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BH3422
Codice prodotto	BH3422
GTIN	4046356452908
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,818 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,818 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	CN



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240073



### Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore
Caratteristica di prodotto	Design in base alla norma DIN 46234
	Brasato
	Stagnatura galvanica

#### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	10 mm
Lunghezza anelli	18 mm
Lunghezza collare isolante	5 mm
Lunghezza di spelatura massima	7 mm
Distanza collare isolante centrale	8 mm
Spessore materiale min.	0,8 mm
Misure interne collare isolante	1,6 mm
Misure interne	

Diametro interno	5,3 mm
------------------	--------

#### Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Rame
Rivestimento	stagnata

#### Caratteristiche meccaniche

Dati	tecnici
------	---------

Lunghezza anelli	18 mm

#### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	110 °C
(000.0)	

#### Normative e prescrizioni


Design a norma	DIN 46234



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240073



### Disegni

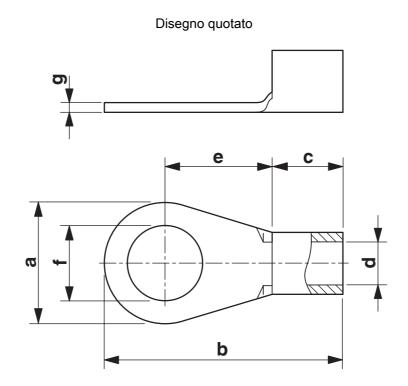



3240073

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240073

### Classifiche

#### **ECLASS**

	ECLASS-13.0	27400204	
	ECLASS-15.0	27400204	
ETIM			
	ETIM 9.0	EC001052	
U	NSPSC		
	UNSPSC 21.0	27121700	



3240073

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240073

### Environmental product compliance

#### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info\_it@phoenixcontact.com