


# PABA BU/15 - 挿入ラベル



0800721

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0800721>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

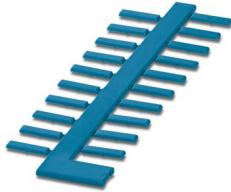

挿入ラベル、ラベリング、ブルー（RAL 5015）、マーキングなし、ラベリング可能：CMS-P1-PLOTTER、ケーブル径範囲: 0.6 ... 50 mm、取付けタイプ: スライド、個別ラベル数: 20、テキストフィールドの高さ: 4 mm、テキストフィールドの幅: 15 mm

## 販売用データ

アイテム番号	0800721
梱包単位	50 pc
最低注文数	50 pc
注記	受注生産（返品不可）
セールスキー	*****
プロダクトキー	BG2213
GTIN	4017918104030
1個あたりの重量（梱包を含む）	4.546 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	4.546 g
関税率	39269090
生産国	CN

## 技術データ

## 製品特性

製品の種類	電線マーキング
マーキング	
個別ラベル数	20
一列あたりの個別ラベル数	1

## 寸法

幅	15 mm
長さ	4 mm
テキストフィールド	
テキストフィールドの幅	15 mm
テキストフィールドの高さ	4 mm

## 材料仕様

色	青 (RAL 5015)
部材	ABS
UL94難燃性クラス	V0

## ケーブル/ライン

ケーブル外径	0.6 mm ... 50 mm
--------	------------------

## 環境条件と実際の条件

## 周囲条件

使用周囲温度	-15 °C ... 65 °C
推奨周囲温度 (保管時/輸送時)	23 °C
推奨湿度 (保管時/輸送時)	50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨)

## 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験

塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 (LABS適合)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
試験結果	試験合格

## スクラッチ耐性

仕様	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (準拠)
要件	≥ 5 N
試験結果	試験合格

## テサフィルム (Tesafilm) 試験

仕様	DIN EN ISO 2409:2013 (準拠)
試験結果	試験合格

## 抗紫外線

# PABA BU/15 - 挿入ラベル



0800721

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0800721>

仕様	ISO 4892-2:2013-03 (に準拠)
試験結果	試験合格
試験期間	96 h
手順	人工照射。

## 耐熱性

仕様	ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠)
試験期間	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	試験合格

## 印字の拭取り耐性

仕様	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (一部)
イソプロパノール (99%) [67-63-0]	試験合格
nヘキサン [CAS No. 110-54-3]	試験合格
水 + 石油エーテル [CAS No. 64742-82-1]	試験合格
水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	試験合格
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	試験合格

## 化学薬品、油、燃料への浸漬

仕様	ISO 175:2010 (準拠)
試験期間	168 h
水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	試験合格
海水 (飽和350 g/l) [CAS No. -]	試験合格
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	試験合格
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	試験合格
IRM 901	試験合格
IRM 902	試験合格
IRM 903	試験合格

## 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験

仕様	DIN 50018:2013-05
試験結果	試験合格
気候レベル	AHT 1.0 S
サイクル	2

## 塩水噴霧試験

仕様	DIN EN 60068-2-11:2000-02
試験結果	試験合格
試験期間	96 h

# PABA BU/15 - 挿入ラベル



0800721

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0800721>

## 規格と基準

拭取り抵抗

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

## 取付け

取付けタイプ

スライド

# PABA BU/15 - 挿入ラベル



0800721

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0800721>

## 分類

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

### ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# PABA BU/15 - 挿入ラベル



0800721

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0800721>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

### EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts(CAS-NO: N/A)
SCIP	b2fb697c-31a0-4a91-90e2-6255a8c55b12

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved  
<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社  
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

[info@phoenixcontact.co.jp](mailto:info@phoenixcontact.co.jp)