


# SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 - 端子台マーキング



0804293:0021

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0804293:0021>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

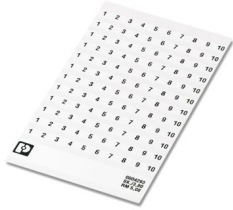

マーキングカード、シール式、連番で横方向にマーキング：21 ... 30、10区分のマーカ、10番区切りを12回分、白、端子台幅：5.08 mm、取付けタイプ: 粘着剤

## 販売用データ

アイテム番号	0804293:0021
梱包単位	10 pc
最低注文数	1 pc
注記	受注生産（返品不可）
セールスキー	*****
プロダクトキー	BG2123
GTIN	4017918498184
1個あたりの重量（梱包を含む）	0.9 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	0.9 g
関税率	49119900
生産国	PL

0804293:0021

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0804293:0021>

## 技術データ

### 製品特性

製品の種類	端子台マーキング
ピッチ	5.08 mm

### マーキング

印字	21 ... 30
----	-----------

### 取付け

取付けタイプ	粘着剤
--------	-----

### 材料仕様

色	白 (RAL 9010)
部材	ポリエステル
ベースエレメント材質	ポリエステル

### 環境条件と実際の条件

#### 周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 150 °C
推奨周囲温度 (保管時/輸送時)	23 °C
推奨湿度 (保管時/輸送時)	50 %

### 寸法

幅	50 mm
高さ	3.8 mm
奥行き	0.08 mm
ピッチ	5.08 mm

#### テキストフィールド

テキストフィールドの幅	5.08 mm
テキストフィールドの高さ	3.80 mm

### 規格と基準

拭取り抵抗	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------	-----------------------------

# SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 - 端子台マーキング



0804293:0021

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0804293:0021>

## 分類

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

### ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0804293:0021

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0804293:0021>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

### EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

[info@phoenixcontact.co.jp](mailto:info@phoenixcontact.co.jp)