


0809858:0021

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0809858:0021>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

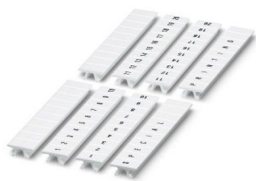

マーキングラベル、10区分、連番で縦方向にマーキング：21 ... 30、白、端子台幅：5.08 mm、取付けタイプ：ラッチ

## 販売用データ

アイテム番号	0809858:0021
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BG2122
GTIN	4017918781958
1個あたりの重量 ( 梱包を含む )	1.3 g
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	1.031 g
関税率	49119900
生産国	DE

0809858:0021

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0809858:0021>

## 技術データ

### 製品特性

製品の種類	端子台マーキング
ピッチ	5.08 mm

### マーキング

印字	21 ... 30
スロットタイプ	高

### 取付け

取付けタイプ	ラッチ
--------	-----

### 材料仕様

色	白 (RAL 9010)
部材	PA
UL94難燃性クラス	V2
コンポーネント	シリコンおよびハロゲンフリー

### 環境条件と実際の条件

#### 周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 100 °C
推奨周囲温度 (保管時 / 輸送時)	23 °C
推奨湿度 (保管時 / 輸送時)	50 %

### 寸法

幅	5 mm
ピッチ	5.08 mm

#### テキストフィールド

テキストフィールドの幅	4.98 mm
テキストフィールドの高さ	10.50 mm

### 規格と基準

拭取り抵抗	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------	-----------------------------

0809858:0021

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0809858:0021>

## 分類

### ECLASS

ECLASS-13.0

27281101

### ETIM

ETIM 9.0

EC000761

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

0809858:0021

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0809858:0021>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

### EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

[info@phoenixcontact.co.jp](mailto:info@phoenixcontact.co.jp)