

ZBF10:UNBEDRUCKT - クイックマーカ、平面式



0809997

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0809997>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



クイックマーカ、平面式、ラベリング、ホワイト (RAL 9010)、マーキングなし、ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、PLOTMARK、取付けタイプ: ラッチ、端子台幅: 10 mm、個別ラベル数: 10、テキストフィールドの高さ: 10 mm、テキストフィールドの幅: 5.15 mm

特長

- ・マーカ溝のあるZBFクイックマーカシステムは産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション
- ・他のピッチを指定可能
- ・白紙のマーキングラベルにはプロッタや手書きで書込み可能
- ・区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能

販売用データ

アイテム番号	0809997
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BG2112
GTIN	4017918602734
1個あたりの重量 (梱包を含む)	0.89 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	0.627 g
関税率	39269097
生産国	DE

技術データ

製品特性

製品の種類	端子台マーキング
製品シリーズ	ZBF
ピッチ	10 mm

マーキング

個別ラベル数	10
一列あたりの個別ラベル数	10
シートあたりの行数	10
スロットタイプ	フラット

寸法

幅	10.15 mm
高さ	6.40 mm
奥行き	1.60 mm
ピッチ	10 mm

テキストフィールド

テキストフィールドの幅	5.15 mm
テキストフィールドの高さ	10 mm

材料仕様

色	白 (RAL 9010)
部材	PA
UL94難燃性クラス	V2
ベースエレメント材質	PA
コンポーネント	シリコンおよびハロゲンフリー

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 100 °C
推奨周囲温度 (保管時 / 輸送時)	23 °C
推奨湿度 (保管時 / 輸送時)	50 %

抗紫外線

仕様	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (準拠)
----	----------------------------------

印字の拭取り耐性

仕様	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (一部)

規格と基準

拭取り抵抗	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------	-----------------------------

ZBF10:UNBEDRUCKT - クイックマーカ、平面式



0809997

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0809997>

取付け

取付けタイプ	ラッチ
--------	-----

ZBF10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式




0809997

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0809997>

図面

配線図

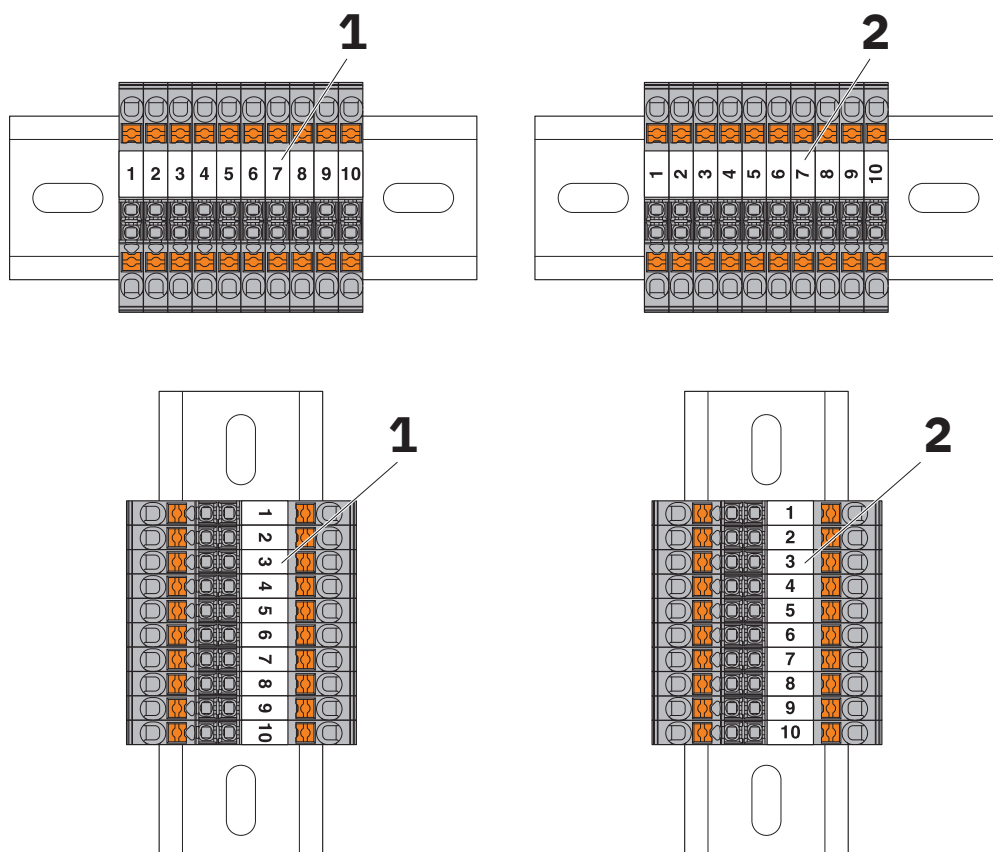

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

EF3.1 気候変動

CO2e kg

0.009 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved
<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp