


ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN 21-39 - クイックマ ーカー



0810863:0021

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0810863:0021>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

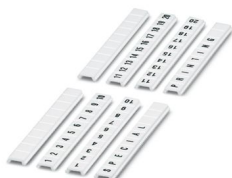

マーキングラベル、10区分、奇数連番を横方向にマーキング：21 ... 39、白、端子台幅：5 mm、取付けタイプ: ラッチ

販売用データ

アイテム番号	0810863:0021
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
注記	受注生産（返品不可）
セールスキー	*****
プロダクトキー	BG2122
GTIN	4017918862435
1個あたりの重量（梱包を含む）	0.57 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	0.57 g
関税率	49119900
生産国	DE

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN 21-39 - クイックマ ーカー



0810863:0021

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0810863:0021>

技術データ

製品特性

製品の種類	端子台マーキング
ピッチ	5 mm

マーキング

印字	21 ... 39
スロットタイプ	フラット

取付け

取付けタイプ	ラッチ
--------	-----

材料仕様

色	白 (RAL 9010)
部材	PA
UL94難燃性クラス	V2
ベースエレメント材質	PA
コンポーネント	シリコンおよびハロゲンフリー

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 100 °C
推奨周囲温度（保管時／輸送時）	23 °C
推奨湿度（保管時／輸送時）	50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨)
貯蔵期間	2 年

寸法

幅	5.15 mm
高さ	6.4 mm
奥行き	1.60 mm
ピッチ	5 mm

テキストフィールド

テキストフィールドの幅	5.15 mm
テキストフィールドの高さ	5.15 mm

規格と基準

拭取り抵抗	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------	-----------------------------

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN 21-39 - クイックマ ーカー



0810863:0021
<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0810863:0021>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN 21-39 - クイックマ ーカー



0810863:0021

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0810863:0021>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

EF3.1 気候変動

CO2e kg

0.001 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved
<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp