

HC-B16-SP-RBK - プロファイルシール



1407708

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1407708>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

プロファイルガasket、HEAVYCON EVOサポートベースエレメントタイプB16用



販売用データ

アイテム番号	1407708
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	AF7AUX
GTIN	4046356778022
1個あたりの重量 (梱包を含む)	3.36 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	3.34 g
関税率	40169300
生産国	IT

HC-B16-SP-RBK - プロファイルシール



1407708

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1407708>

技術データ

製品特性

製品の種類	ハトメ
-------	-----

材料仕様

シーリング材 プロファイルガスケット	NBR
--------------------	-----

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 125 °C
--------	-------------------

取付け

組立てに関する注意事項	交換用シールはLoctite 454で接着します。
	HC-EVO-B16....BKハウジング用


HC-B16-SP-RBK - プロファイルシール

1407708

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1407708>



図面

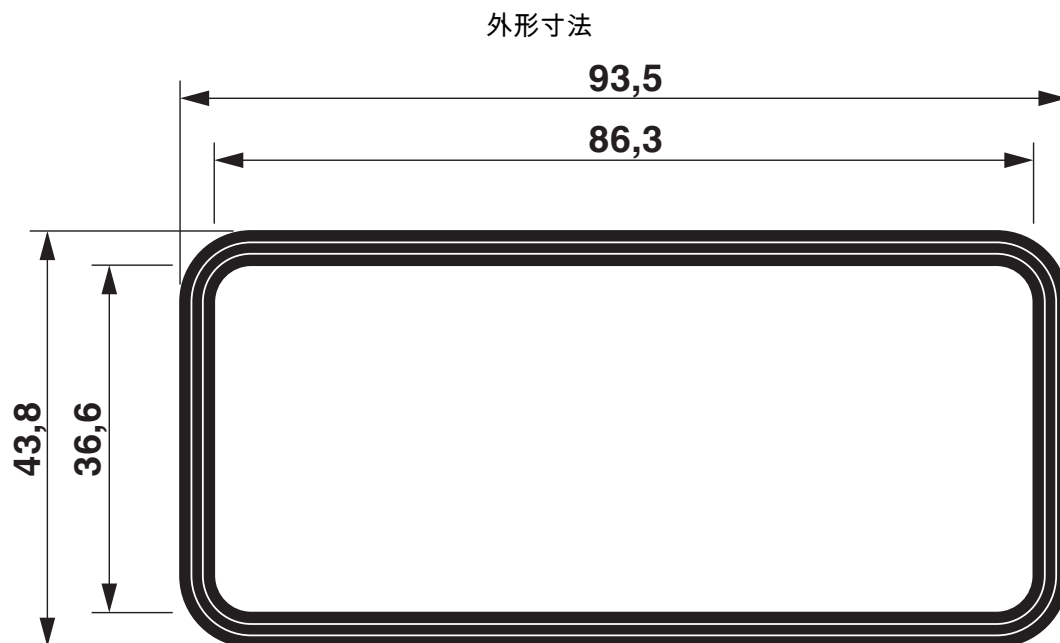

寸法図

HC-B16-SP-RBK - プロファイルシール



1407708

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1407708>

認証

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1407708>



EAC

認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B16-SP-RBK - プロファイルシール



1407708

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1407708>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	27440292

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

HC-B16-SP-RBK - プロファイルシール



1407708

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1407708>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

EF3.1 気候変動

CO2e kg	0.185 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp