

VC-AL-T1-Z-M25-S - ハウジング



1583607

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1583607>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



アルミニウムダイキャストスリーブハウジング、ハトメ付き、シリンダ型ヘッド付き固定ネジ、メートルサイズM25ケーブルグラウンド用、アングルケーブル挿入口、タイプVC1

販売用データ

アイテム番号	1583607
梱包単位	5 pc
最低注文数	5 pc
注記	受注生産（返品不可）
セールスキー	*****
プロダクトキー	ABLAAX
GTIN	4046356183239
1個あたりの重量（梱包を含む）	138.04 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	138.04 g
関税率	85369010
生産国	PL

VC-AL-T1-Z-M25-S - ハウジング

1583607

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1583607>



技術データ


注記

概要	光ファイバーを使用するとき、ケーブルメーカーの曲げ半径を順守しなければなりません
----	--

製品特性

製品の種類	スリーブハウジング
製品シリーズ	VARIOCON
タイプ	VC1
ケーブル引込み口の数	1
ネジ接続の種類	M25 x 1.5
固定ネジ	M4
シールド用	なし
ケーブル引込口	斜め

寸法

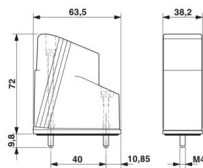外形寸法	
高さ	72 mm

材料仕様

色	灰色アルミニウム
UL94難燃性クラス	V0
シーリング材	NBR、導電性あり
ハウジングの材質	アルミニウムダイカスト製
Oリング材質	NBR
固定ネジ材質	V2A

機械的特性

機械的仕様

ネジ接続の種類	M25 x 1.5
ロッキングタイプ	ねじ

環境条件と実際の条件

周囲条件

保護等級	IP65
使用周囲温度	-40 °C ... 125 °C

取付け

VC-AL-T1-Z-M25-S - ハウジング



1583607

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1583607>

固定ネジ	M4
------	----


VC-AL-T1-Z-M25-S - ハウジング

1583607

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1583607>



図面

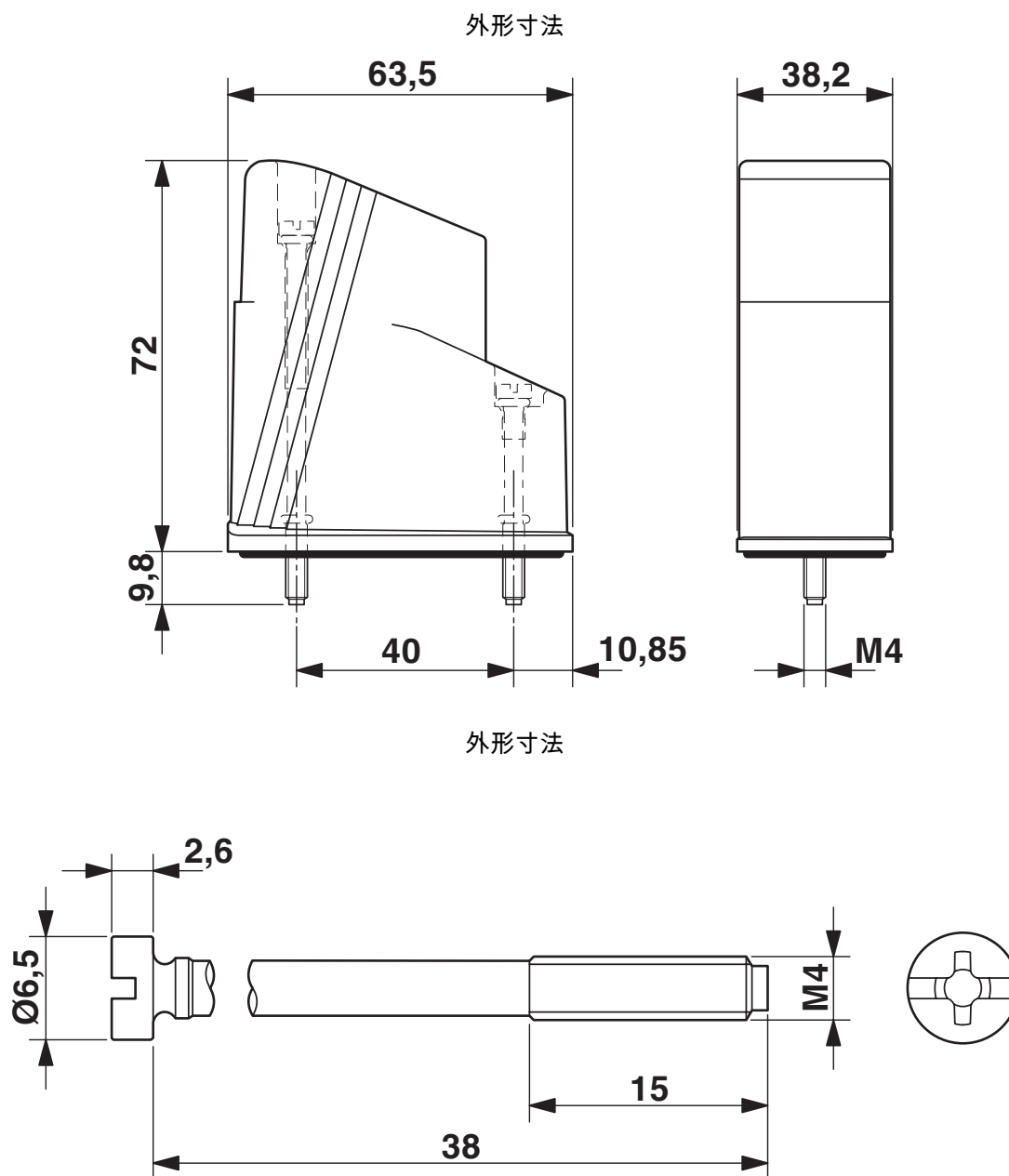


VC-AL-T1-Z-M25-S - ハウジング

1583607

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1583607>



外形寸法

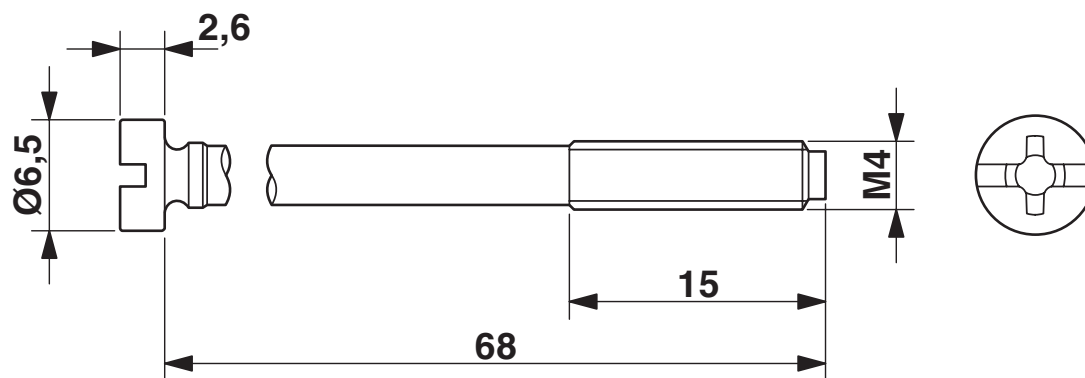

VC-AL-T1-Z-M25-S -ハウジング

1583607

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1583607>



Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp