


# UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - プロファイル



2200921

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2200921>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

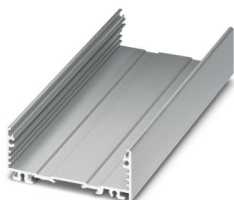

DINレール取付け用ベース、ネジ取付け、基本プロファイル、プロファイル幅（内寸）：72 mm、プロファイル幅（外寸）：75 mm、長さ：165 mm、奥行き：29.4 mm

## 特長

- アルミニウム製プロファイル本体
- さまざまな接続テクノロジー
- DINレールに取付け可能
- 対応長：42.5 mm～990 mm、指定長に切断可能
- 幅75 mm、105 mmに対応
- EMC保護

## 販売用データ

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| アイテム番号            | 2200921       |
| 梱包単位              | 1 pc          |
| 最低注文数             | 1 pc          |
| セールスキー            | *****         |
| プロダクトキー           | ACHDFA        |
| GTIN              | 4046356716246 |
| 1個あたりの重量（梱包を含む）   | 128.7 g       |
| 1個あたりの重量（梱包を含まない） | 128.7 g       |
| 関税率               | 76042990      |
| 生産国               | DE            |

# UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - プロファイル



2200921


<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2200921>

## 技術データ

### 製品特性

|          |               |
|----------|---------------|
| 製品の種類    | ケース本体下部パーツ    |
| ハウジングタイプ | DINレール取付け用ベース |
| ハウジングタイプ | 押し出しプロファイルケース |
| ケースシリーズ  | UM-ALU        |
| 製品シリーズ   | UM-ALU 4-72   |
| 通気口あり    | なし            |

### 寸法
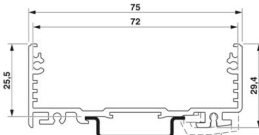
|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 外形寸法           |  |
| 奥行き            | 29.4 mm                                                                            |
| DINレール上端からの奥行き | 25.5 mm                                                                            |
| 長さ             | 165 mm                                                                             |

### 外形寸法

|             |       |
|-------------|-------|
| プロファイル幅（外寸） | 75 mm |
|-------------|-------|

### 寸法

|             |       |
|-------------|-------|
| プロファイル幅（内寸） | 72 mm |
|-------------|-------|

### プリント基板設計

|         |                  |
|---------|------------------|
| プリント基板厚 | 1.44 mm ... 2 mm |
|---------|------------------|

### 材料仕様

|          |              |
|----------|--------------|
| 色（ハウジング） | アルミ色         |
| 部材       | アルミ（アルマイト処理） |
| 表面特性     | アルマイト処理      |

### 環境条件と実際の条件

#### 周囲条件

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 実現する最大IPコード   | IP40                           |
| 使用周囲温度        | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
| 周囲温度（保管時/運搬時） | -40 °C ... 55 °C               |
| 周囲温度（配線時）     | -5 °C ... 100 °C               |

### プリント基板データ

|             |      |
|-------------|------|
| プリント基板ホルダの数 | 3    |
| プリント基板実装タイプ | スロット |

# UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - プロファイル



2200921

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2200921>

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| プリント基板表面 | 10694 mm² ... 11262 mm² (側面部品COVER...ALとともに使用される上部)    |
|          | 10834 mm² ... 11204 mm² (側面部品COVER...ALとともに使用される下部パーツ) |
|          | 10694 mm² ... 11562 mm² (側面部品COVER...PAとともに使用される上部)    |
|          | 10966 mm² ... 11562 mm² (側面部品COVER...PAとともに使用される下部)    |
| プリント基板厚  | 1.44 mm ... 2 mm                                       |

## 取付け

|        |           |
|--------|-----------|
| 取付けタイプ | ネジ取付け     |
| 取付け位置  | DINレールに平行 |

## 梱包仕様

|         |        |
|---------|--------|
| 梱包の種類   | 段ボール梱包 |
| 外部梱包の種類 | カートン   |


# UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - プロファイル



2200921

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2200921>

## 図面

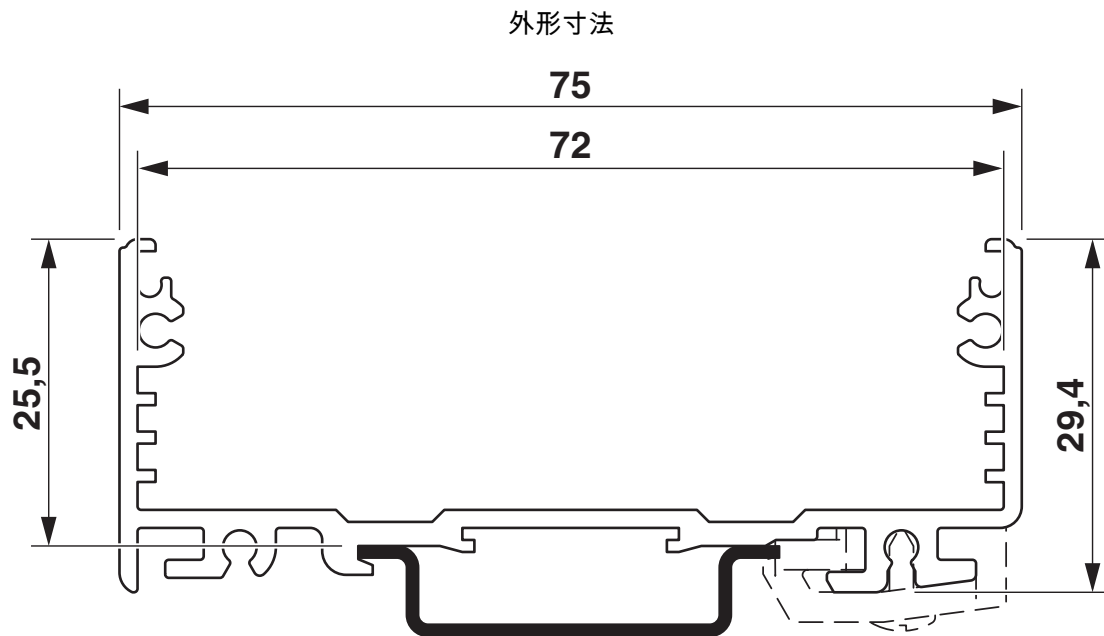


# UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - プロファイル

2200921

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2200921>



外形寸法

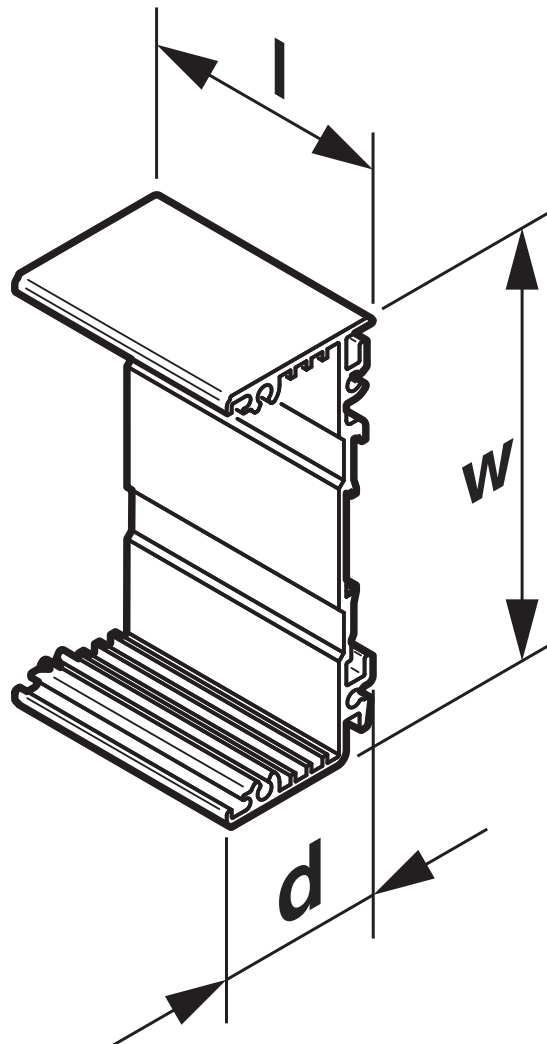

# UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - プロファイル



2200921

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2200921>

## 分類

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - プロファイル



2200921

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2200921>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

制限値以上の有害物質がない

### EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

[info@phoenixcontact.co.jp](mailto:info@phoenixcontact.co.jp)