

C-RC 95/M10 DIN - 丸型圧着端子



3240121

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240121>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

丸圧着端子、非絶縁、95 mm²、M10



特長

- フェニックス・コンタクトのCRIMPFOXラインアップの圧着工具CRIMPFOX-RC... で最適な圧着が可能
- 圧着部は最大のケーブル引抜き力を達成
- プラスチック製スリーブのない丸圧着端子は高品質のすずメッキ電解銅線製で最大のさび保護あり

販売用データ

アイテム番号	3240121
梱包単位	50 pc
最低注文数	50 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BH3422
GTIN	4046356453387
1個あたりの重量（梱包を含む）	40.38 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	40 g
関税率	85369010
生産国	CN

C-RC 95/M10 DIN - 丸型圧着端子



3240121


<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240121>

技術データ

製品特性

製品の種類	コネクタ
製品特性	DIN 46234準拠の設計
	ろう付け
	すずめっき

寸法

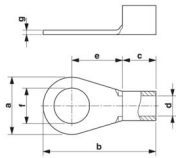外形寸法	
幅	24 mm
スリーブ長さ	54 mm
絶縁材スリーブの長さ	20 mm
最大剥き線長さ	23 mm
中心から絶縁材スリーブまでの距離	22 mm
素材の最小厚	2.5 mm
絶縁カラーの内部寸法	15 mm

寸法

内径	10.5 mm
----	---------

材料仕様

色	銀色
部材	銅
コーティング	スズメッキ

機械的特性

技術データ

スリーブ長さ	54 mm
--------	-------

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	110 °C
--------	--------

規格と基準

標準に準拠した設計	DIN 46234
-----------	-----------

C-RC 95/M10 DIN - 丸型圧着端子


3240121

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240121>



図面

外形寸法

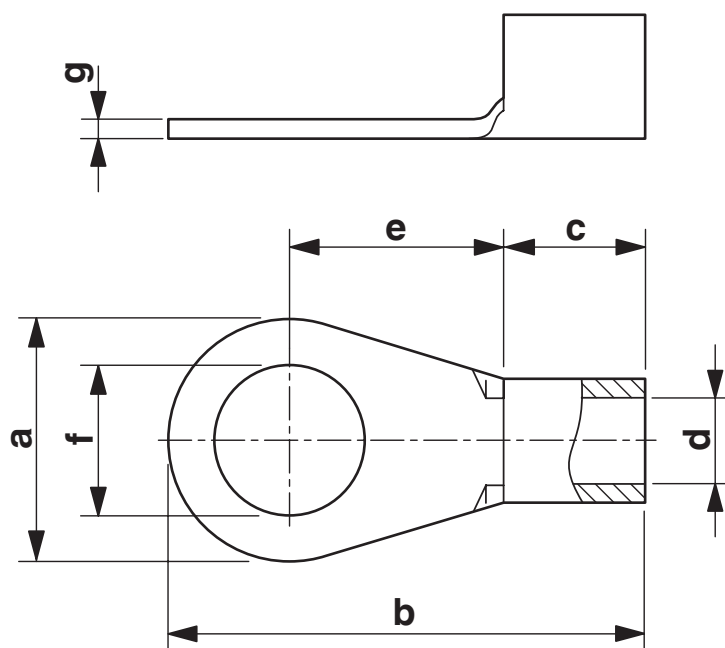

C-RC 95/M10 DIN - 丸型圧着端子



3240121

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240121>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 10.0	EC001052
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RC 95/M10 DIN - 丸型圧着端子



3240121

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240121>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

EF3.1 気候変動

CO2e kg	0.593 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp