


# CES-LTPG-GY-26 - Kabeltule



0801699

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801699>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

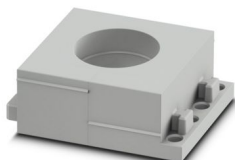

Kabeltule, groot, aantal kabels: 1, uitvoering: Ronde kabel, gedeeld, kabelbuitendiameter: 1x 25 mm ... 26 mm, materiaal: SEBS (halogeenvrij), kleur: grijs, lengte: 53 mm, breedte: 39 mm, hoogte: 17 mm

## Productbeschrijving

gedeelde kabelwartels Gedeelde wartels voor de opname van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met een diameter van 25 mm ... 26 mm, toepasbaar in CES-afdichtingsframes. In gemonteerde toestand fungeren de wartels ook als trekcontasting overeenkomstig DIN EN 50262

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0801699       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AF7CCX        |
| Productcode                             | AF7CCX        |
| GTIN                                    | 4046356675024 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 24,77 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 24,77 g       |
| Douanetarifnummer                       | 40169997      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# CES-LTPG-GY-26 - Kabeltule

0801699

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801699>




## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|               |             |
|---------------|-------------|
| Producttype   | Kabelwartel |
| Aantal kabels | 1           |

### Afmetingen
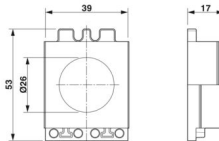
|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| Breedte    | 39 mm                                                                              |
| Hoogte     | 17 mm                                                                              |
| lengte     | 53 mm                                                                              |

### Materiaal

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| materiaal                          | SEBS (halogeenvrij) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                  |

### Kabel/leiding

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| kabelbuitendiameter | 1x 25 mm ... 26 mm |
|---------------------|--------------------|

### Kengetallen

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Grootte tule          | groot       |
| Uitvoering, Formaat   | Ronde kabel |
| Uitvoering, Kabeltule | gedeeld     |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Omgevingsomstandigheden        |                             |
| beschermklasse                 | IP54                        |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (statisch) |


# CES-LTPG-GY-26 - Kabeltule

0801699

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801699>



## Tekeningen

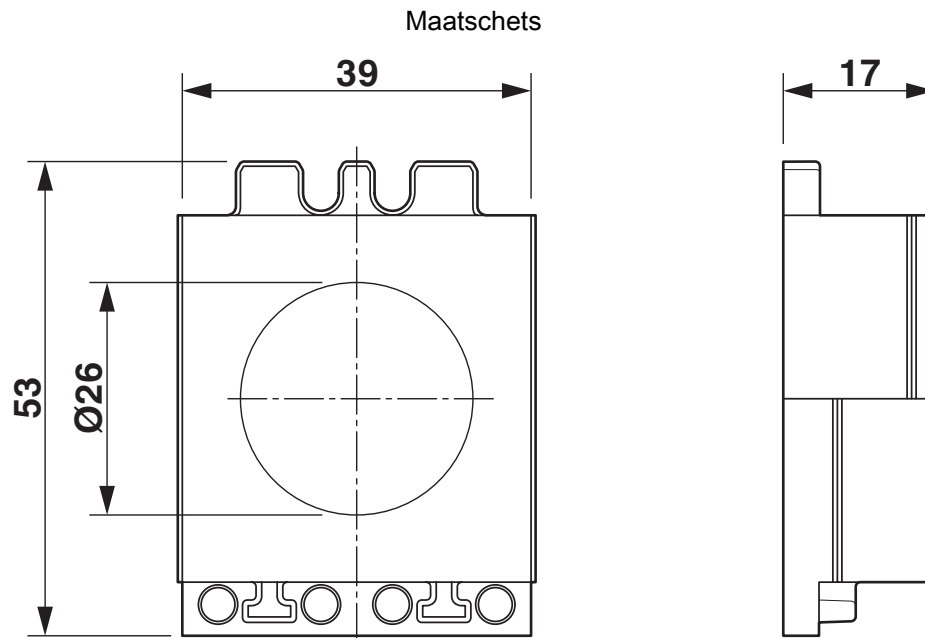

# CES-LTPG-GY-26 - Kabeltule



0801699

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801699>

## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801699>



**cUL Recognized**  
Toelatings-ID: E255026



**UL Recognized**  
Toelatings-ID: E255026

**DNV**

Toelatings-ID: TAE00003VJ

# CES-LTPG-GY-26 - Kabeltule

0801699

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801699>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144425 |
| ECLASS-15.0 | 27144425 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000451 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,154 kg CO2e |
|---------|---------------|