


ZB 10/OG CUS - Zackband

0824936

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0824936>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

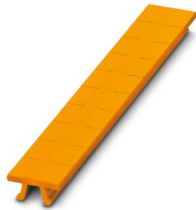

Zackband, bestelbaar: per strook, oranje, gecodeerd volgens klantspecificaties, montage techniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 10,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0824936
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	BG8112
Productcode	BG8112
GTIN	4046356358897
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,43 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,101 g
Douanetariefnummer	49119900
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	klemmencodering gecodeerd
Rastermaat	10,2 mm
uitvoering	hoog

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	10
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	10
Aantal coderingsstroken	10

Montage

montagetechniek	vergrendelen in hoge coderingsuitsparing
-----------------	--

Materiaal

Kleur	oranje (RAL 2003)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------	-------------------

Afmetingen


Breedte	10 mm
Rastermaat	10,2 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Tekeningen

schematekening

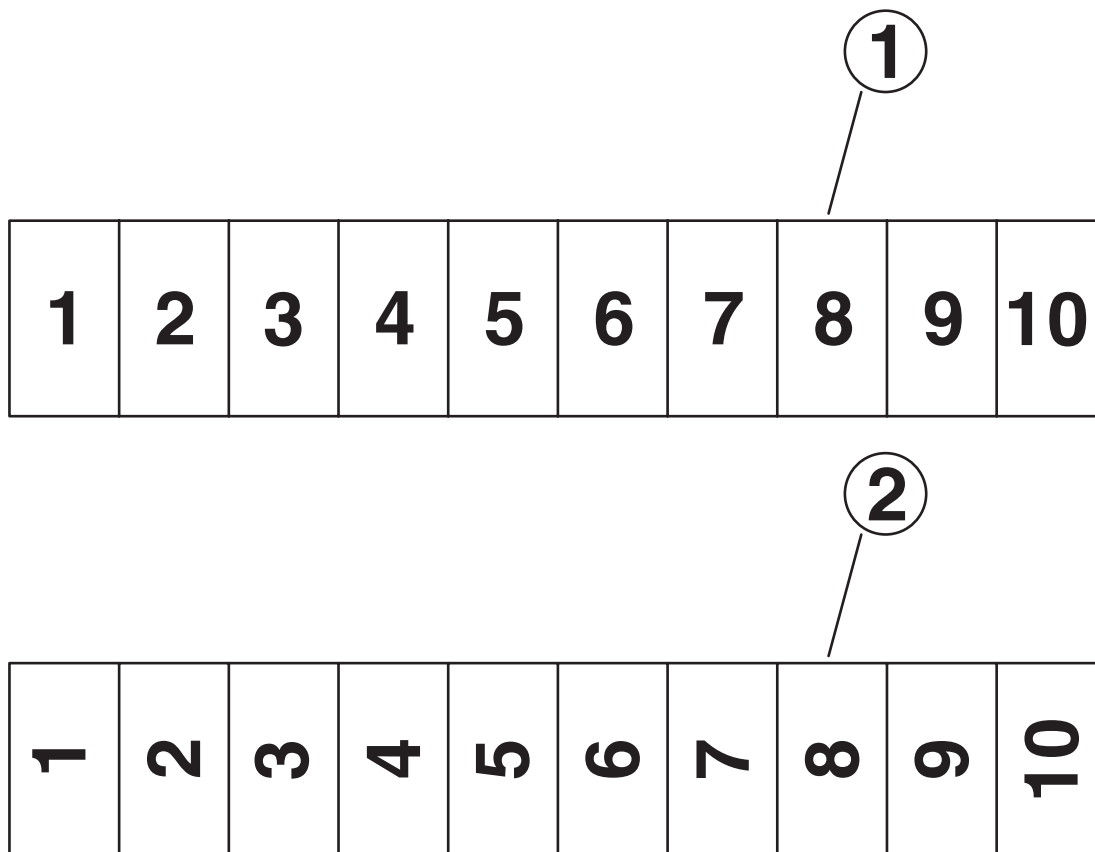

- ① horizontaal
- ② verticaal

ZB 10/OG CUS - Zackband

0824936

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0824936>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl