


ZB 5,08 CUS - Zackband

0824963

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0824963>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

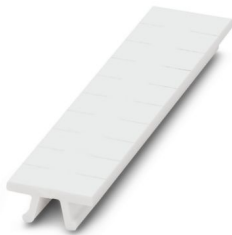

Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 4,98 mm

Uw voordelen

- Afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
- De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
- Het Zackband-systeem ZB biedt coderingen voor aansluitklemmen en elektronicamodulen met hoge coderingsuitsparingen
- Niet-gecodeerde stroken kunnen individueel met een plotter of met de hand worden gecodeerd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0824963
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	BG8112
Productcode	BG8112
GTIN	4046356357272
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,29 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,29 g
Douanetariefnummer	49119900
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Klemmenmarker
Rastermaat	5,08 mm

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	10
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	10
Aantal coderingsstroken	10

Montage

montagetechniek	vergrendelen in hoge coderingsuitsparing
-----------------	--

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------	-------------------

Afmetingen

Breedte	4,98 mm
Hoogte	10,50 mm
diepte	4,20 mm
Rastermaat	5,08 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611

Tekeningen

schematekening



① horizontaal

② verticaal

ZB 5,08 CUS - Zackband

0824963

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0824963>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZB 5,08 CUS - Zackband

0824963

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0824963>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl