

HC-B 10-KMQ-H-O1STM32 - Behuizing



1460302

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460302>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON-koppelbehuizing B10, met dwarsbeugels, hoogte: 77,5 mm, met schroefdraad 1 x M32, kabelaanluiting recht

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1460302
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AAC
GTIN	4046356695381
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	207,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	22,22 g
Land van herkomst	DE

HC-B 10-KMQ-H-O1STM32 - Behuizing



1460302

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460302>

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Koppelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	B10
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x M32
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

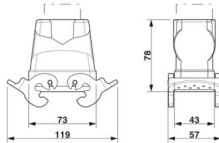Maatschets	
Breedte	43 mm
Hoogte	77,5 mm
lengte	73 mm

Materiaal

materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	Spuitgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs
materiaal vergrendelingsbeugel	roestvaststaal, greep: PA-GF

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	1x M32
type vergrendeling	beugels

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-KMQ-H-O1STM32 - Behuizing



1460302

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460302>



Tekeningen

Maatschets

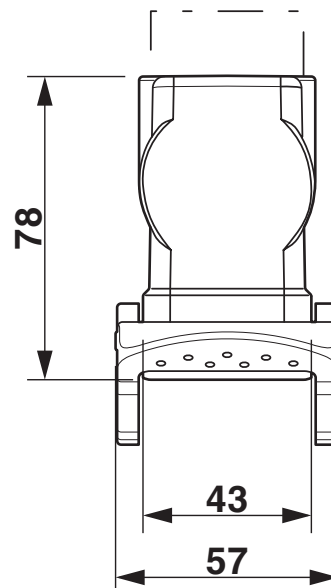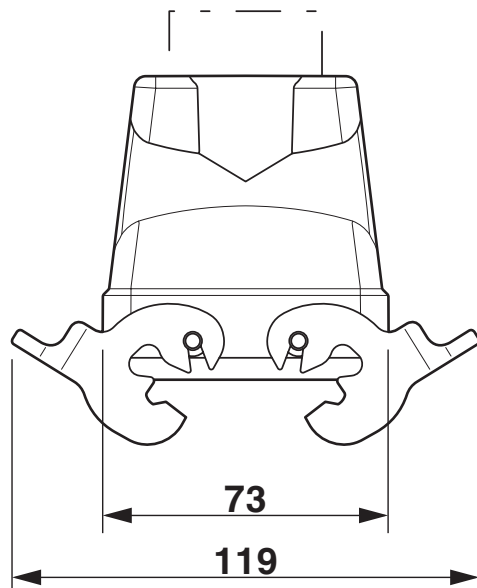

Maatschets

HC-B 10-KMQ-H-O1STM32 - Behuizing

1460302

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460302>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl