

HC-B 16-TMB-100/O1STM40S-EEE - Behuizing



1460372

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460372>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON ADVANCE-wartelbehuizing B16, met bajonetvergrendeling (binnenzeskant) van roestvaststaal, zeewaterbestendig aluminium, hoogte: 100 mm, met schroefdraad 1 x M40, zijdelingse kabelaansluiting, zonder oppervlakte; geleidende afdichting (EMC-eigenschappen)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1460372
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AAA
GTIN	4046356592710
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	500 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	500 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met bajonetvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
toepassing	offshore/EMC
bouwworm	B16
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x M40
bevestigingsschroeven	M6
Afgeschermd	ja
kabeluitgang	zijdelings
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

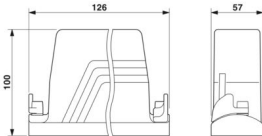Maatschets	
Breedte	57 mm
Hoogte	100 mm
lengte	126 mm

Materiaal

materiaal afdichting	NBR, geleidend
materiaal behuizing	spuitgietaluminium, zeewaterbestendig
materiaal behuizingsoppervlak	zonder coating
materiaal vergrendelingsbeugel	roestvaststaal

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Mechanische eigenschappen


Mechanische gegevens

schroefmethode	1x M40
type vergrendeling	Schroef


Montage

Montage-instructie	Om een optimale afschermende werking te bereiken, dient een eventueel op de schakelkastwand aangebrachte isolerende poedercoating in de buurt van de profielafdichting te worden verwijderd.
bevestigingsschroeven	M6

Tekeningen

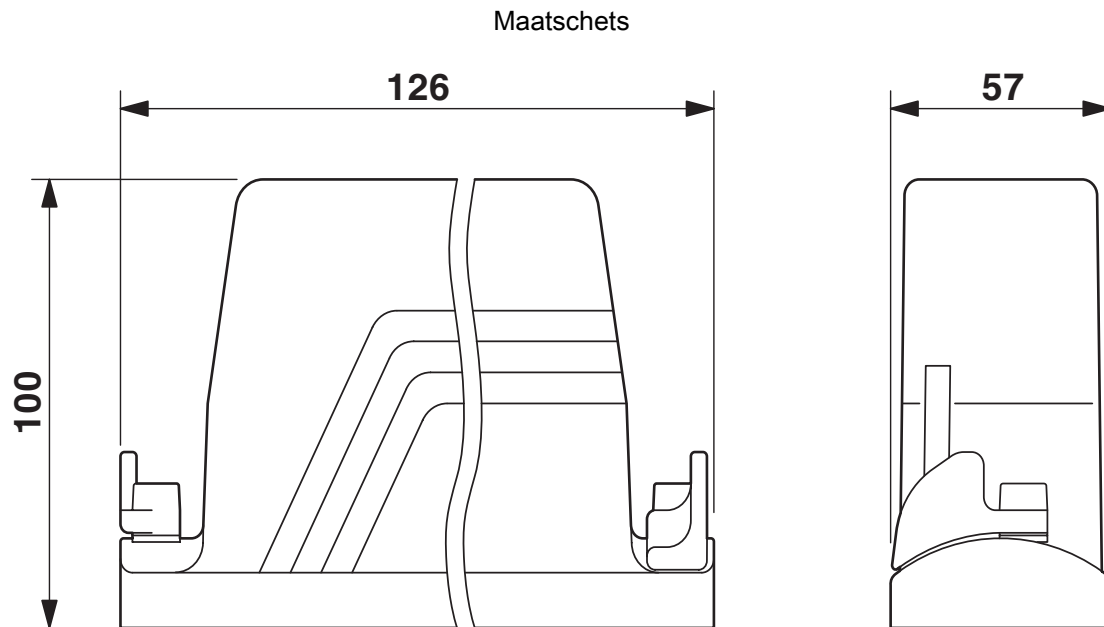

Maatschets

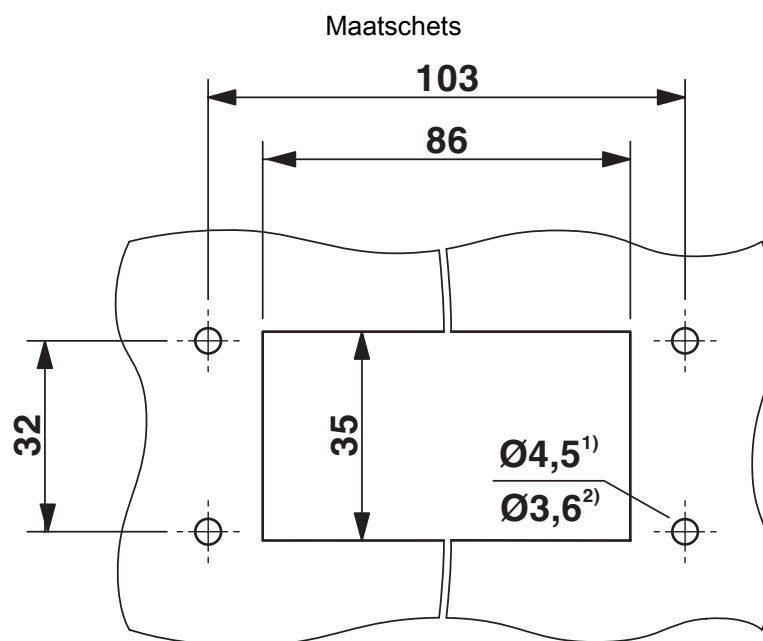

montage-uitsparing

1) bij toepassing van stalen M4-schroeven

2) bij toepassing van zelftappende schroeven (Torx® 20, M4)

HC-B 16-TMB-100/O1STM40S-EEE - Behuizing

1460372

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460372>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

1460372

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460372>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl