

HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-EEE - Behuizing



1460373

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460373>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON ADVANCE-wartelbehuizing B24, met bajonetvergrendeling (binnenzeskant) van roestvaststaal, zeewaterbestendig aluminium, hoogte: 100 mm, met schroefdraad 1 x M32, rechte kabelaanluiting, zonder oppervlakte; geleidende afdichting (EMC-eigenschappen)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1460373
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7AAA
Productcode	AF7AAA
GTIN	4046356592727
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	480,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	480,4 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met bajonetvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
toepassing	offshore/EMC
bouwworm	B24
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x M32
bevestigingsschroeven	M6
Afgeschermd	ja
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

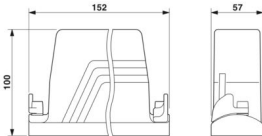Maatschets	
Breedte	57 mm
Hoogte	100 mm
lengte	152 mm

Materiaal

materiaal afdichting	NBR, geleidend
materiaal behuizing	spuitgietaluminium, zeewaterbestendig
materiaal behuizingsoppervlak	zonder coating
materiaal vergrendelingsbeugel	roestvaststaal

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Mechanische eigenschappen


Mechanische gegevens

schroefmethode	1x M32
type vergrendeling	Schroef


Montage

Montage-instructie	Om een optimale afschermende werking te bereiken, dient een eventueel op de schakelkastwand aangebrachte isolerende poedercoating in de buurt van de profielafdichting te worden verwijderd.
bevestigingsschroeven	M6

Tekeningen

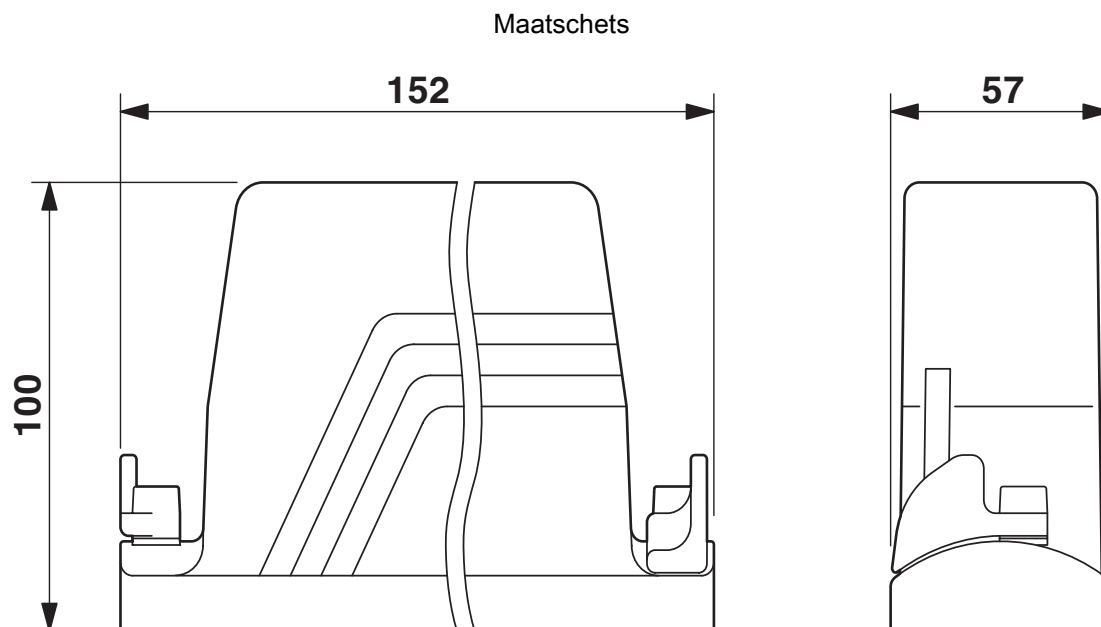

Maatschets

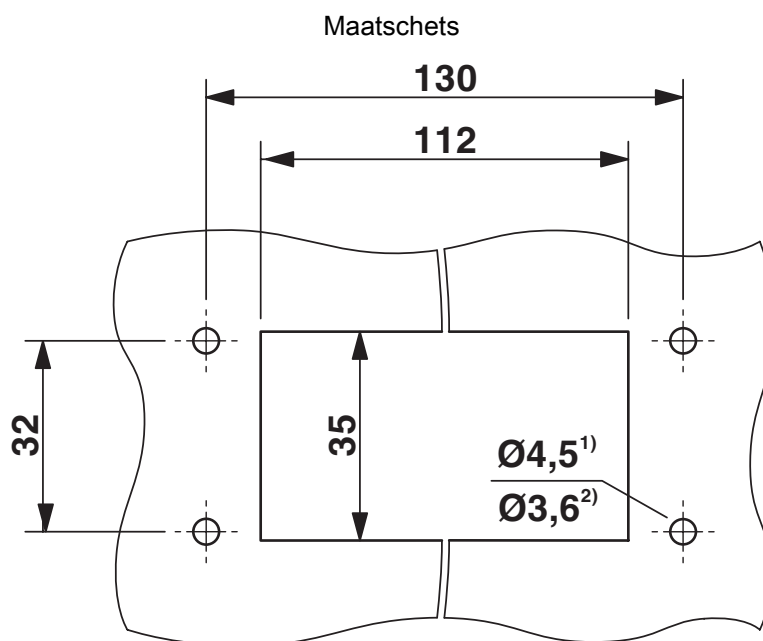

montage-uitsparing

1) bij toepassing van stalen M4-schroeven

2) bij toepassing van zelftappende schroeven (Torx® 20, M4)

HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-EEE - Behuizing

1460373

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460373>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460373>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

1460373

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460373>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl