

SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - Apparaatconnector voorwand



1528219

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528219>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Sensor-/actorinbouwbus, 4-polig, M12, A-gepolariseerd, voorwand-/inpersmontage, met rechte soldeeraansluiting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1528219
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABQCAB
Productcode	ABQEHI
GTIN	4046356023191
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	21,25 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	21,25 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - Apparaatconnector voorwand



1528219

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528219>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
sensor type	Universeel
aantal polen	4
Afgeschermd	nee
polarisatie	A
Schroefdraadsoort	M12

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

materiaal behuizing	CuZn
materiaal Behuizingsoppervlak	Ni
materiaal Isolatiebehuizing	PBT
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal Afdichting	NBR
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Elektrische eigenschappen

Contactweerstand	$\leq 0,003 \Omega$
isolatieweerstand	$\geq 1 T\Omega$
nominale spanning U_N	250 V
nominale stroom I_N	4 A

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	soldeerstiften
-----------------	----------------

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm kop	bus
kabeluitgang kop	recht
schroefdraadsoort kop	M12
polarisatie	A

Kabel/leiding

Signaalsoort/categorie	Universeel
------------------------	------------

SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - Apparaatconnector voorwand



1528219

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528219>

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)

SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - Apparaatconnector voorwand




1528219

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528219>

Tekeningen

schematekening

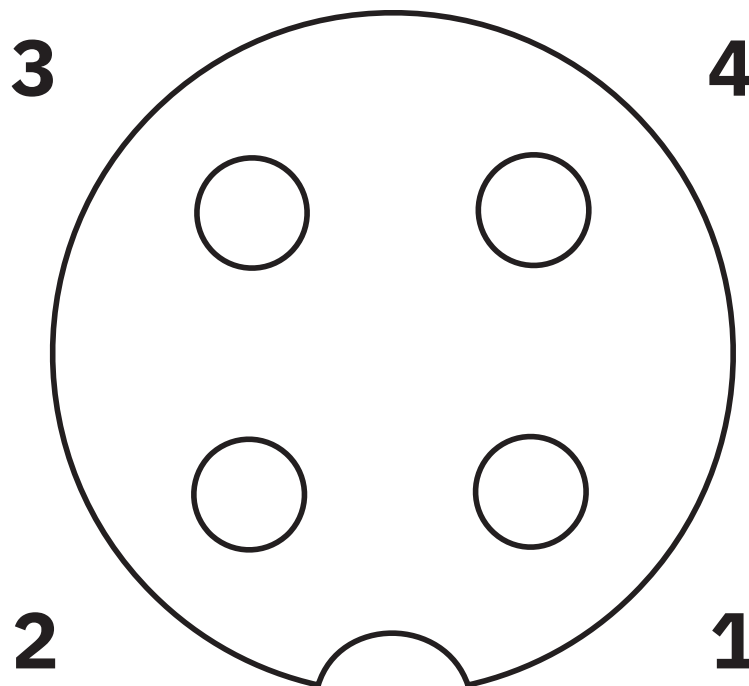

Poolschema bus M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - Apparaatconnector voorwand



1528219

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528219>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - Apparaatconnector voorwand



1528219

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528219>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl