

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528222>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparaatconnector achterwand, Universeel, 5-polig, bus, recht, M12, A-polarisatie, soldeerstiften

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1528222
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABQEQA
Productcode	ABQEQA
GTIN	4046356023207
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	24,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	15,904 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528222>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
sensor type	Universeel
aantal polen	5
Afgeschermd	nee
polarisatie	A
Schroefdraadsoort	M12

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

materiaal behuizing	CuZn
materiaal Behuizingsoppervlak	Ni
materiaal Isolatiebehuizing	PBT
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal Afdichting	NBR
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Elektrische eigenschappen

Contactweerstand	$\leq 0,003 \Omega$
isolatieweerstand	$\geq 1 T\Omega$
nominale spanning U_N	60 V
nominale stroom I_N	4 A

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	soldeerstiften
Type contactaansluiting	Bus

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm kop	bus
kabeluitgang kop	recht
schroefdraadsoort kop	M12
polarisatie	A

Kabel/leiding

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528222>

Signaalsoort/categorie	Universeel
------------------------	------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)


SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand

1528222

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528222>

Tekeningen

schematekening

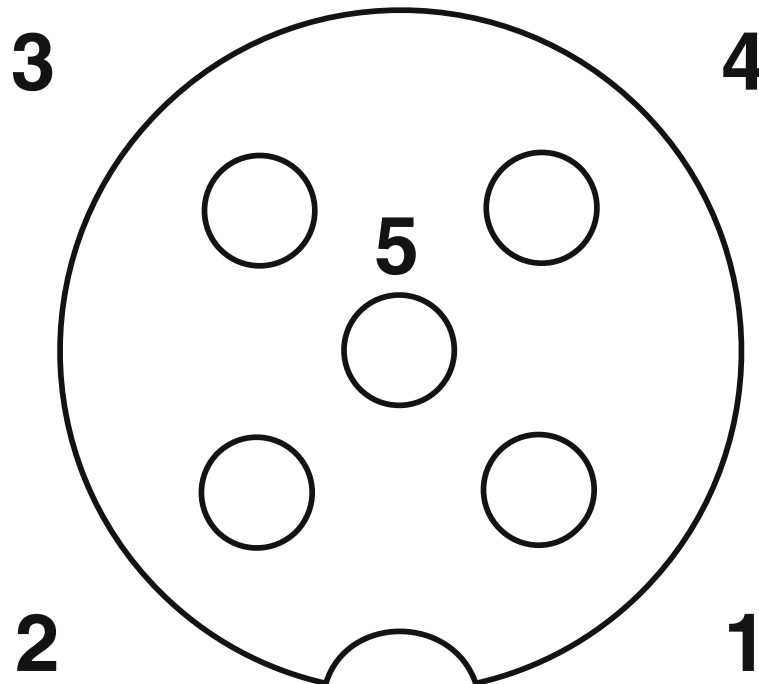

Poolschema bus M12, 5-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528222>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIP-M12FS-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand



1528222

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528222>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: Niet van toepassing)
SCIP	3af43818-bc53-4a84-bbbc-4be551058295

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl