

RC-00000004200 - Behuizing voor ronde connector



1592589

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1592589>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Behuizing voor ronde connector, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, M23, radiale O-ring, afgeschermd: ja, wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens


Artikelnummer	1592589
Verpakkingseenheid	40 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	40 Stuks
Verkoopcode	ABRAFP
Productcode	ABRAFP
GTIN	4046356191678
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	28,16 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	26,014 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizing voor ronde connectoren
serie	RC
toepassing	signaal
uitvoering	Flensbehuizing
Afgeschermd	ja
schroefdraadsoort	M23

Afmetingen

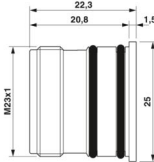Maatschets	
wanddikte	2,7 mm ... 3,5 mm

Materiaal

materiaal (Gedraaide onderdelen)	CuZn
materiaal behuizing	GD-Zn
Behuizingsmateriaal	draaibare delen: koper-zink-legering (CuZn), spuitgietdelen: zink (GD-Zn)
materiaal behuizingsoppervlak	Ni
materiaal afdicht- en O-ring	FPM

Connectoren

bouwvorm	recht
----------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden


Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 125 °C
hoogtepositie	2000 m


Montage

montagetechniek	Achterwandmontage/vierkantflens M2,5 4x M2,5
Montage-instructie	4x M2,5

Tekeningen

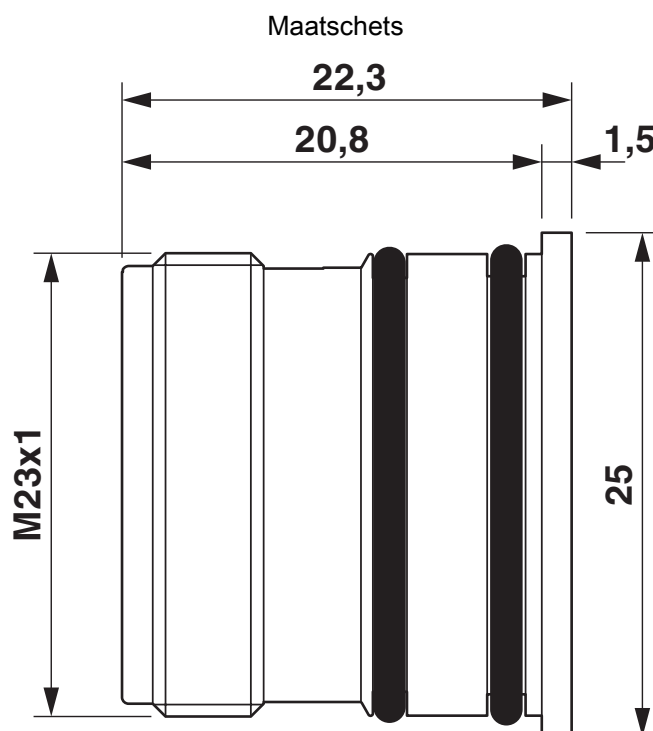

Maatschets

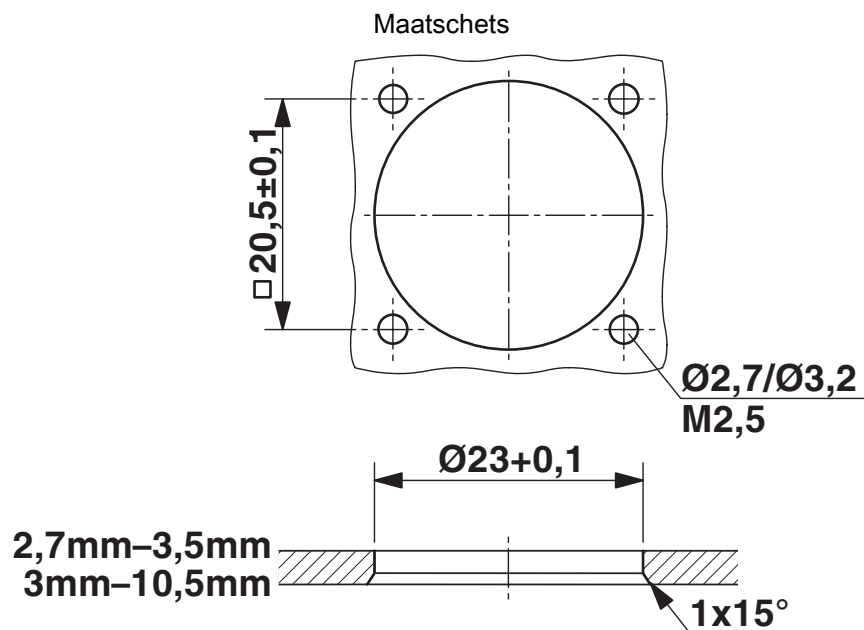

inbouwmaten:

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	88d64028-e848-43bd-a8d3-bf39f819d798