

RC-07P1NS20000 - Contactblok



1594515

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594515>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Contactblok, M23, aantal polen: 7, type contactaansluiting: Stift, schroefaansluiting, serie: NC, RC, RM, TU, UC

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1594515
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ABRADP
Productcode	ABRAFU
GTIN	4046356276047
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	16,65 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	10,92 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

RC-07P1NS20000 - Contactblok

1594515

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594515>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
toepassing	signaal
aantal polen	7
stekerbeeld	7
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Elektrische eigenschappen

Contact: Contactgroep 1

contactdiameter	2 mm
nominale stroom I_N	20 A (bij max. aansluitdoorsnede)
nominale spanning U_N	48 V AC
	74 V DC
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
-----------------	--------------------

Connectoren

draairichting	standaard
---------------	-----------


Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	50
------------	----

Tekeningen

schematekening

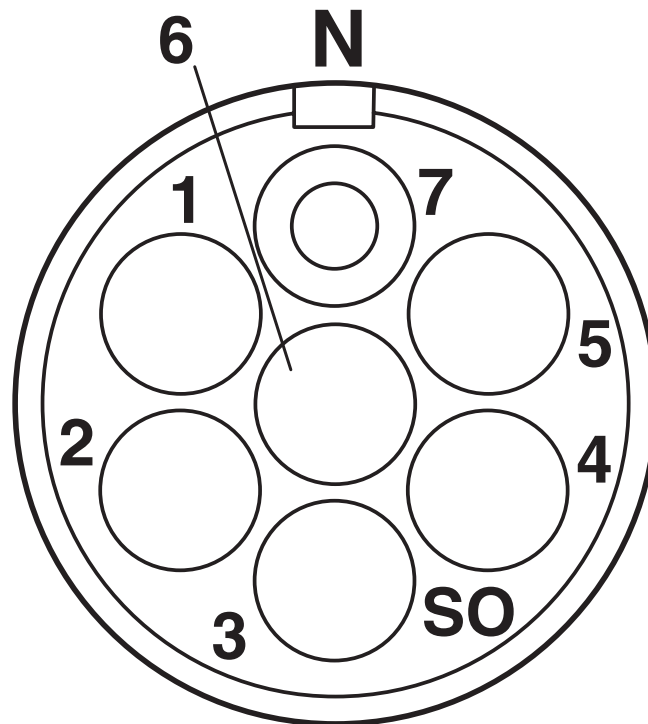

Polbild


RC-07P1NS20000 - Contactblok

1594515

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594515>



schematekening

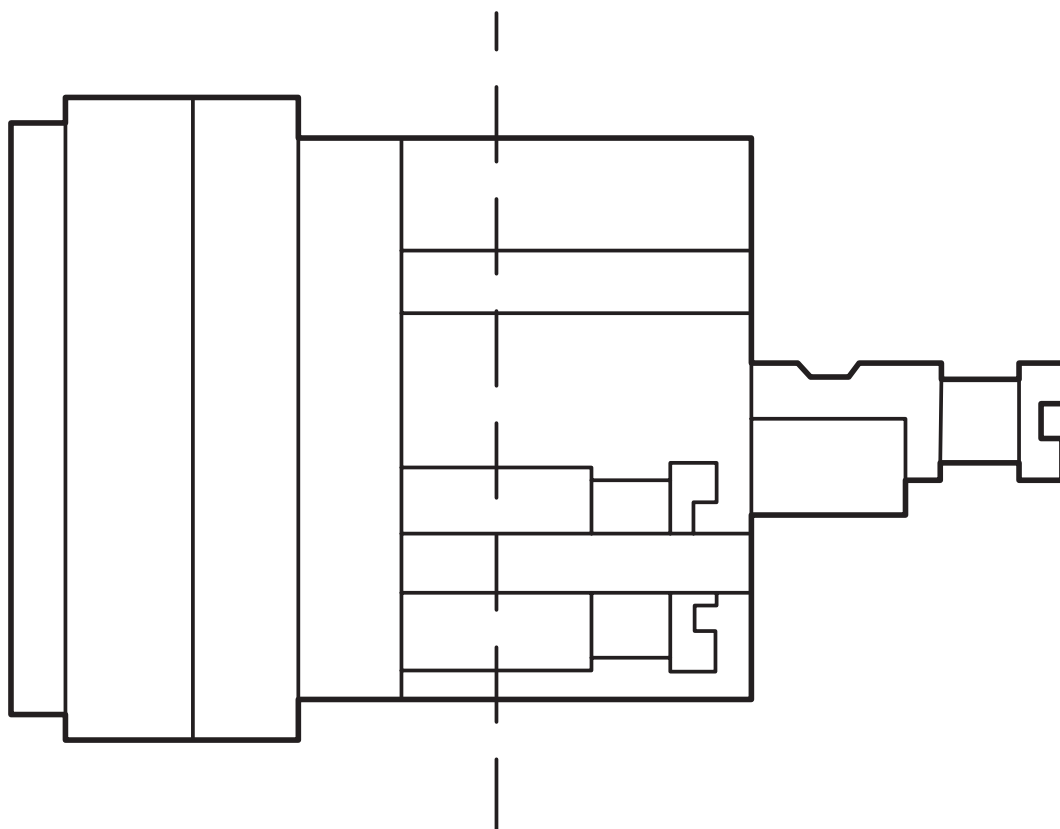

RC-07P1NS20000 - Contactblok



1594515

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594515>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1594515

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594515>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a), 6(a)-I, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	01dafdd9-db7f-4a4e-9d00-fdebd7e9171d

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl