

HC-B 24-SMQ-67/O1M25 - Behuizing

1604835

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604835>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON-sokkelbehuizing B24, met dwarsbeugels, hoogte: 67 mm, met schroefdraadbus 1 x M25

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1604835
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AAC
GTIN	4017918881511
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	413,83 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	413,83 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
----------	--

Artikeleigenschaften

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Sokkelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	B24
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x M25
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	zijdelings
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	 Technical drawing of the Maatschets (shaver) showing front and side views with dimensions: - Front view dimensions: 166 mm (total width), 132 mm (base width), 144 mm (base width including feet), 67 mm (height), 45 mm (base thickness), and Ø5,5 mm (hole diameter). - Side view dimensions: 57 mm (width) and 45 mm (base thickness).
Breedte	57 mm
Hoogte	67 mm
lengte	144 mm

Materiaal

materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	Spuitgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs
materiaal vergrendelingsbeugel	roestvaststaal, greep: PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	1x M25
type vergrendeling	beugels

Montage

Montage-instructie	voor halve en complete wartels
--------------------	--------------------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
----------------	------

HC-B 24-SMQ-67/O1M25 - Behuizing

1604835

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604835>



omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------


HC-B 24-SMQ-67/O1M25 - Behuizing

1604835

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604835>



Tekeningen

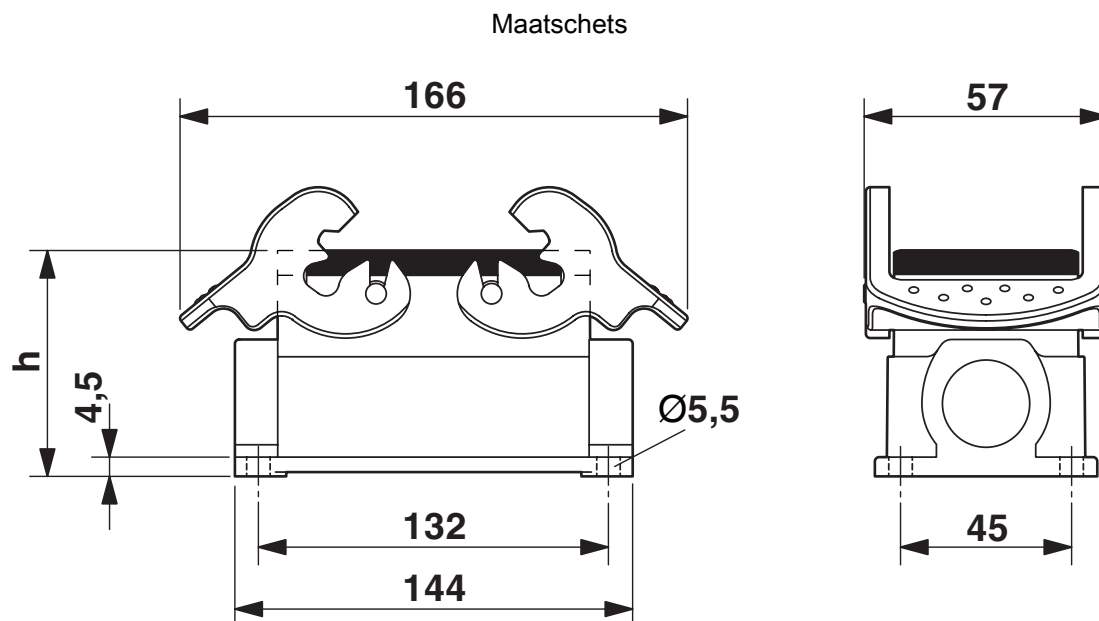

Maatschets

HC-B 24-SMQ-67/O1M25 - Behuizing

1604835

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604835>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl