

SM-7EE1N8AS000 - Wanddoorvoer stift/bus connector



1605824

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1605824>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Wanddoorvoer stift/bus connector, recht, M40, M40, aantal polen: 4+3+PE, type contactaansluiting: Bus, axiale O-ring, 4x Ø4,2, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 0 mm ... 0 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: SM

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1605824
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ABRBGJ
GTIN	4046356255059
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	707,19 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	707,19 g
Land van herkomst	DE

SM-7EE1N8AS000 - Wanddoorvoer stift/bus connector



1605824

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1605824>

Technische gegevens

Montage

montage	4x Ø4,2
---------	---------

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
serie	SM
toepassing	vermogen
aantal polen	8
stekerbeeld	4+3+PE
Afgeschermd	ja
polarisatie	N
schroefdraadsoort	M40

Materiaal

materiaal afdichting	FPM
Behuizingsmateriaal	draaibare delen: koper-zink-legering (CuZn), spuitgietdelen: zink (GD-Zn)
materiaal isolatiehuis	PA 6.6
materiaal afdicht- en O-ring	FPM

Elektrische eigenschappen

Contact

maximale stroom	30 A
nominale spanning U_N	250 V
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	4 kV

Contact

maximale stroom	70 A
nominale spanning U_N	630 V
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	6 kV

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
Type contactaansluiting	Bus
	Bus

Connectoren

SM-7EE1N8AS000 - Wanddoorvoer stift/bus connector



1605824

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1605824>

bouwvorm	recht
----------	-------

Kabel/leiding


kabelbuitendiameter	0 mm ... 0 mm
---------------------	---------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
hoogtepositie	3000 m

Tekeningen

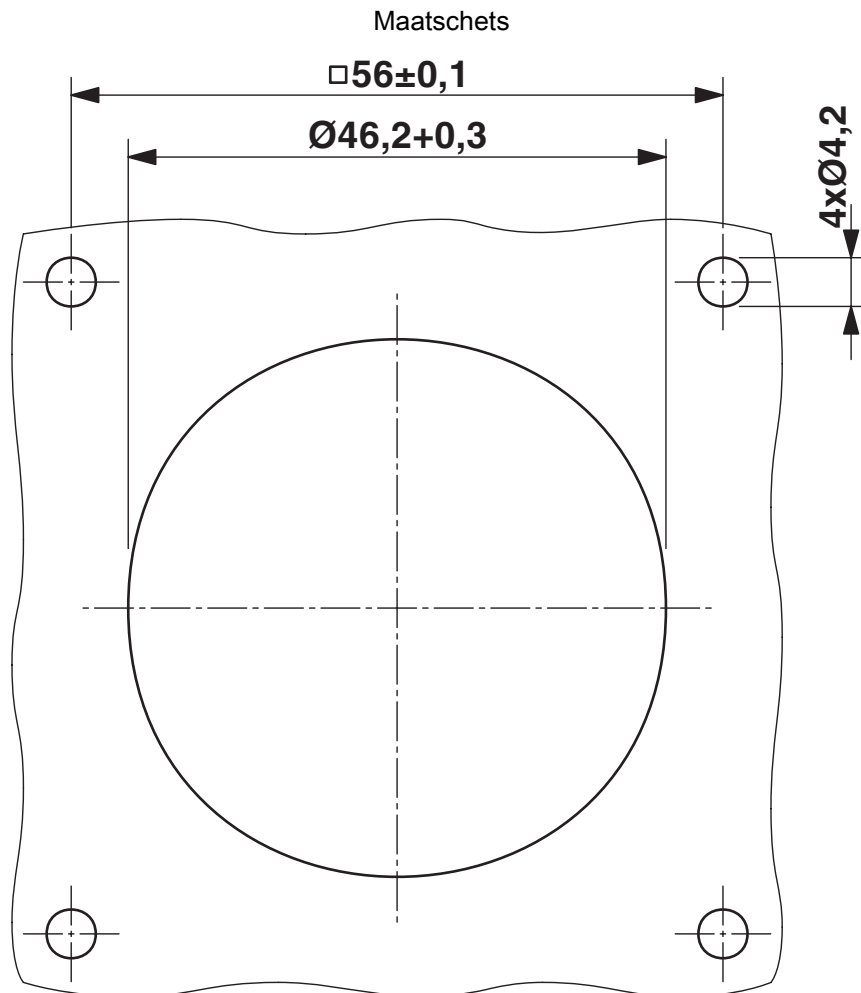


SM-7EE1N8AS000 - Wanddoorvoer stift/bus connector

1605824

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1605824>

Maatschets

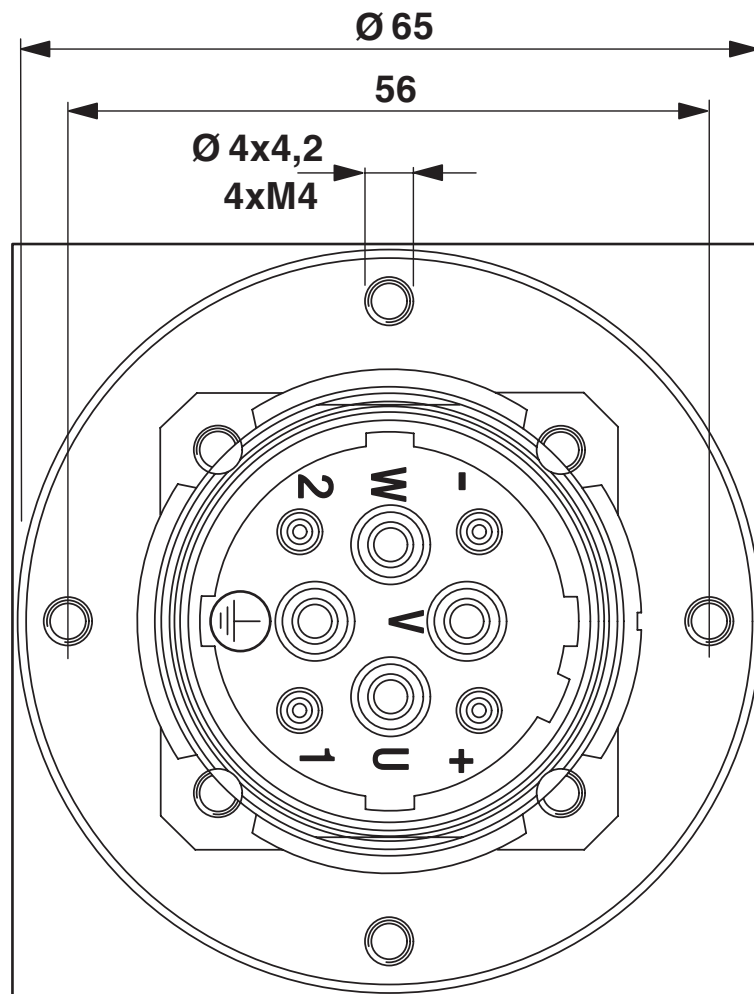


SM-7EE1N8AS000 - Wanddoorvoer stift/bus connector




1605824


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1605824>

Maatschets

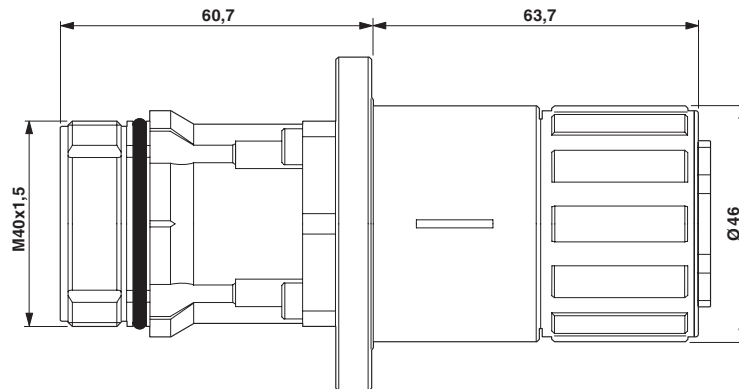

schematekening

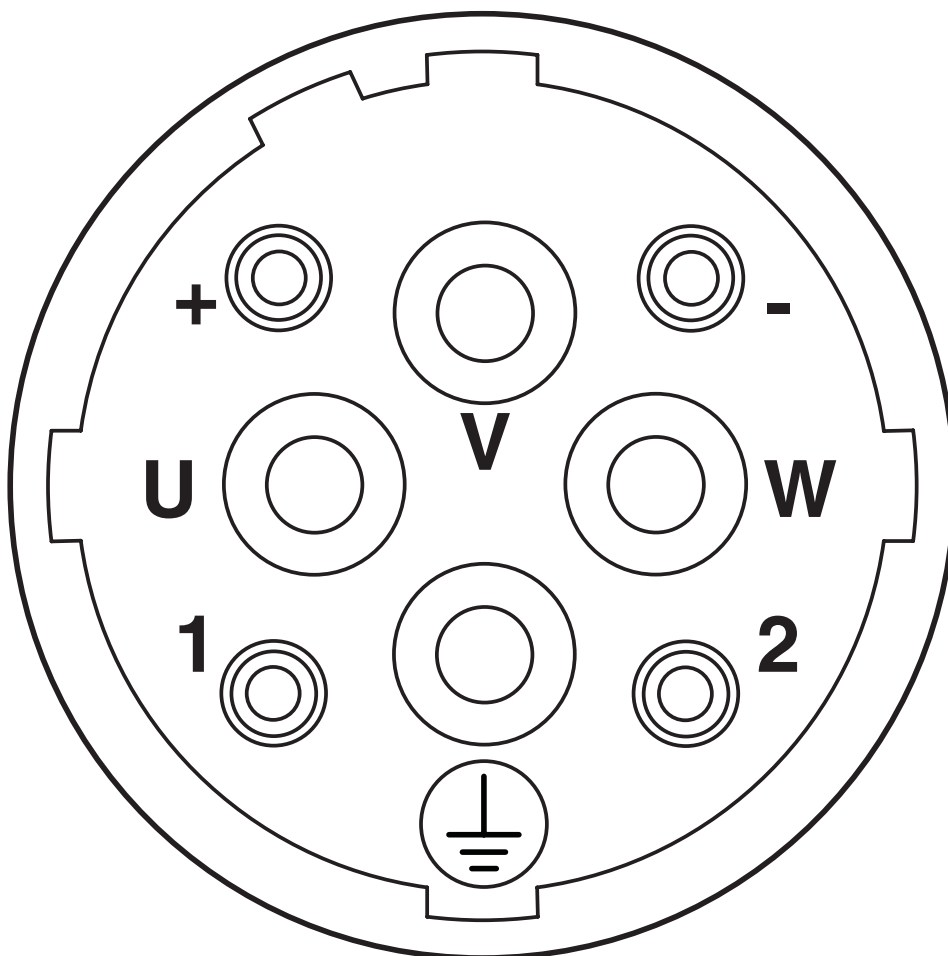

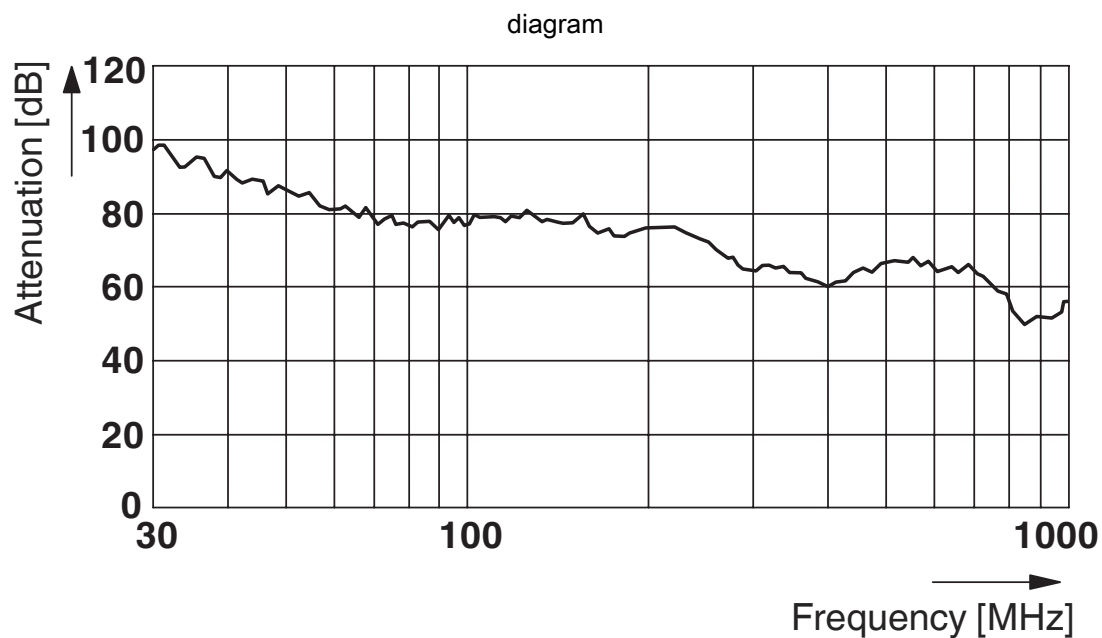

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl