

UC-0000000R3DU - Behuizing voor ronde connector



1606058

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606058>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Behuizing voor ronde connector, serie: UC, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 10 mm... 14 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag. Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1606058
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	ABRAIE
Productcode	ABRAIE
GTIN	4046356257039
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	112,175 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	106,571 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

UC-0000000R3DU - Behuizing voor ronde connector



1606058

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606058>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizing voor ronde connectoren
serie	UC
toepassing	signaal
stekerbeeld	12
Afgeschermd	ja
Schroefdraadsoort	M23

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
-----------------	------------------

Materiaal

materiaal behuizing	GD-Zn
materiaal Gedraaide onderdelen	CuZn
materiaal Behuizingsoppervlak	Ni
materiaal Afdichting	FPM (O-ring)
materiaal afdichting	FPM of NBR of EPDM

Connectoren

bouwworm	recht
----------	-------

Kabel/leiding


kabelbuitendiameter	10 mm ... 14 mm
---------------------	-----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 125 °C
hoogtepositie	2000 m

Tekeningen

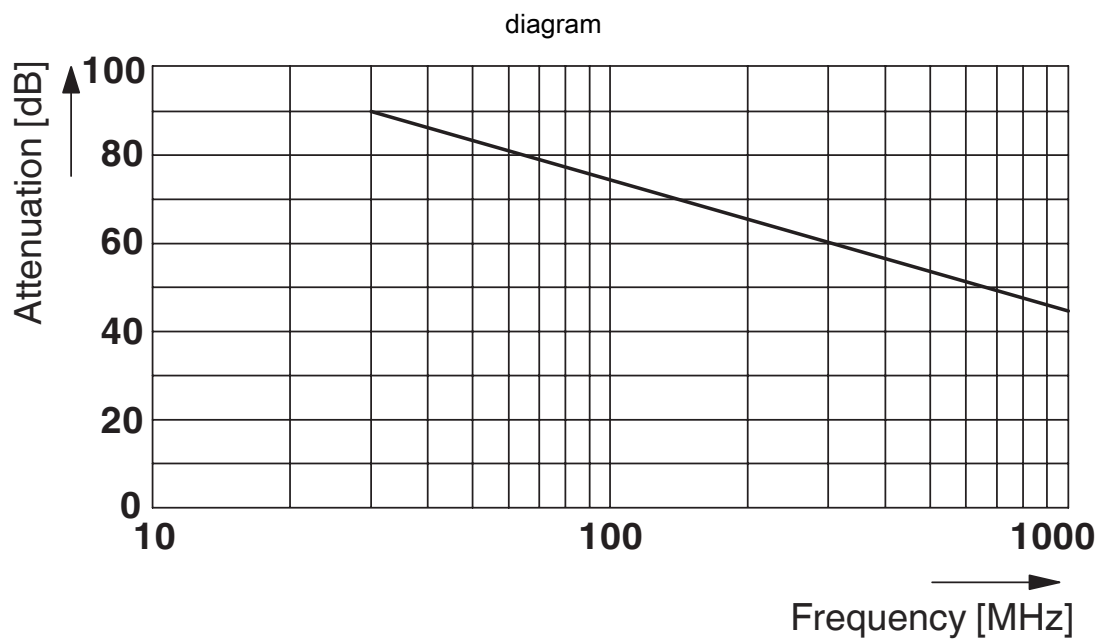

UC-0000000R3DU - Behuizing voor ronde connector



1606058

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606058>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UC-0000000R3DU - Behuizing voor ronde connector



1606058

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606058>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	83d8e663-08cd-40b4-ab4c-4b9ba002e8f3

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl