

UC-06P1N1280DU - Kabelconnector

1606073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606073>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



M23, Kabelconnector, serie: UC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 6, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm, polarisatie: N

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1606073
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ABRAIA
GTIN	4046356257138
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	133,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	133,4 g
Land van herkomst	DE

UC-06P1N1280DU - Kabelconnector

1606073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606073>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (kabelzijde)
-------------	--------------------------------

Connectoren

Isolatiebehuizing

polarisatie	N
materiaal (Isolatiebehuizing)	PBT
materiaal (contact)	CuZn
materiaal (contactoppervlak)	Ni/Au
steekcycli	50
Aansluitmethode	soldeeraansluiting
Type contactswitch	Stift
toepassing	signaal
aantal polen	6
draairichting	standaard
stekerbeeld	6
aantal contact (Contactgroep 1)	6
Aderdoorsnede min. contact (Contactgroep 1)	0,08 mm ²
Aderdoorsnede max. contact (Contactgroep 1)	2,5 mm ²
nominale stroom contact (Contactgroep 1)	20 A (bij max. aansluitdoorsnede)
nominale spanning contact (Contactgroep 1)	48 V AC 74 V DC
test-stootspanning	1,5 kV
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

behuizing

uitvoering	Kabelconnector-behuizing
Schroefdraadsoort	M23
Bouwvorm	recht
Type vergrendeling	Schroefvergrendeling
Pg-wartel	zonder
materiaal (behuizing)	GD-Zn
materiaal (Gedraaide onderdelen)	CuZn
materiaal (Behuizingsoppervlak)	Ni
materiaal (Afdichting)	FPM (O-ring)
beschermklasse (gemonteerd)	IP67

Afdichting

kabelbuitendiameter	2 mm ... 14,5 mm
materiaal afdichting	NBR

UC-06P1N1280DU - Kabelconnector


1606073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606073>



Tekeningen

schematekening

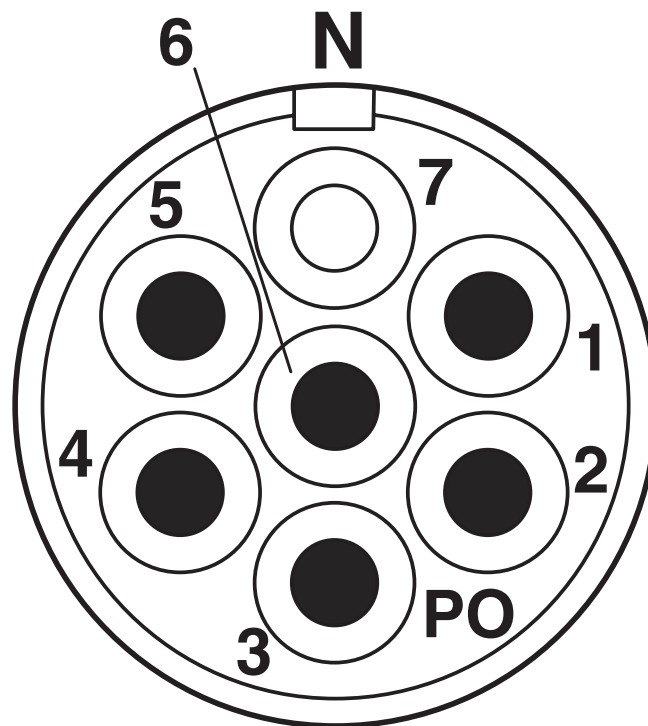

Polbild


UC-06P1N1280DU - Kabelconnector

1606073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606073>



schematekening

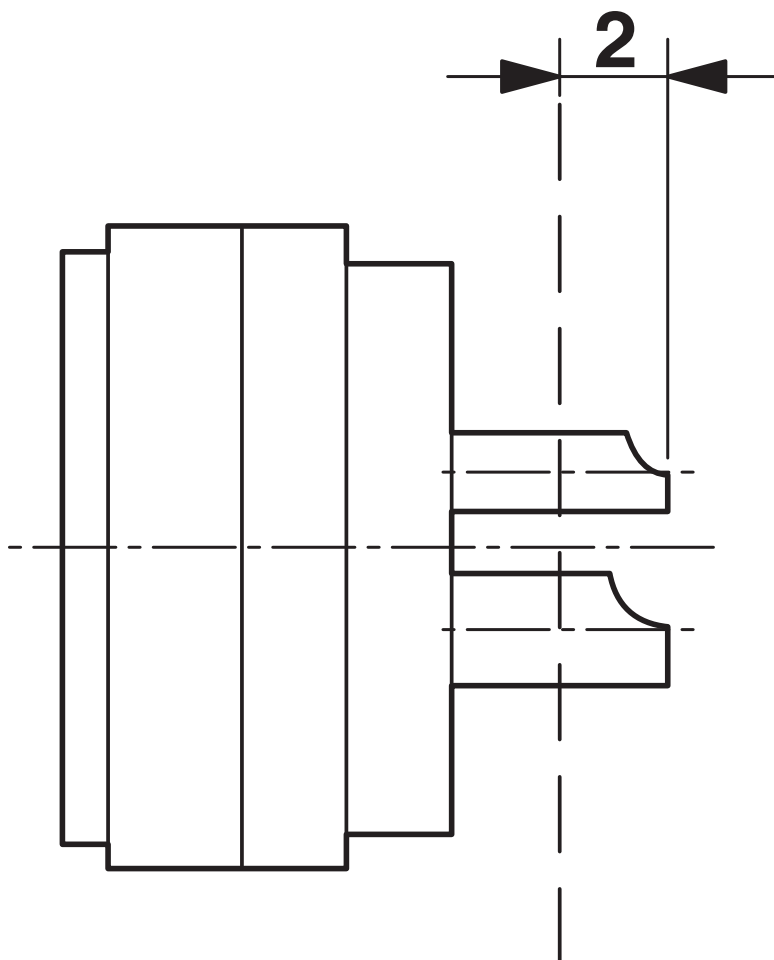

Maatschets

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl