

SM-5EP1N8A9L05 - Koppelconnector



1607061

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607061>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Koppelconnector, recht, lang, Schroefvergrendeling, M40, aantal polen: 2+3+PE, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 21 mm ... 25,5 mm, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: SM

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1607061
Verpakkingseenheid	12 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ABRBGG
GTIN	4046356254755
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	640,75 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	640,75 g
Land van herkomst	DE

SM-5EP1N8A9L05 - Koppelconnector



1607061

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607061>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

serie	SM
toepassing	vermogen
stekerbeeld	2+3+PE
Afgeschermd	ja
Schroefdraadsoort	M40

Elektrische eigenschappen

Contact: Contactgroep 1

contactdiameter	3,6 mm
nominale stroom I_N	70 A
nominale spanning U_N	630 V
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	6 kV

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
-----------------	------------------

Connectoren

bouwworm	recht, lang
----------	-------------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	21 mm ... 25,5 mm
---------------------	-------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
hoogtepositie	3000 m

SM-5EP1N8A9L05 - Koppelconnector




1607061

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607061>

Tekeningen

schematekening

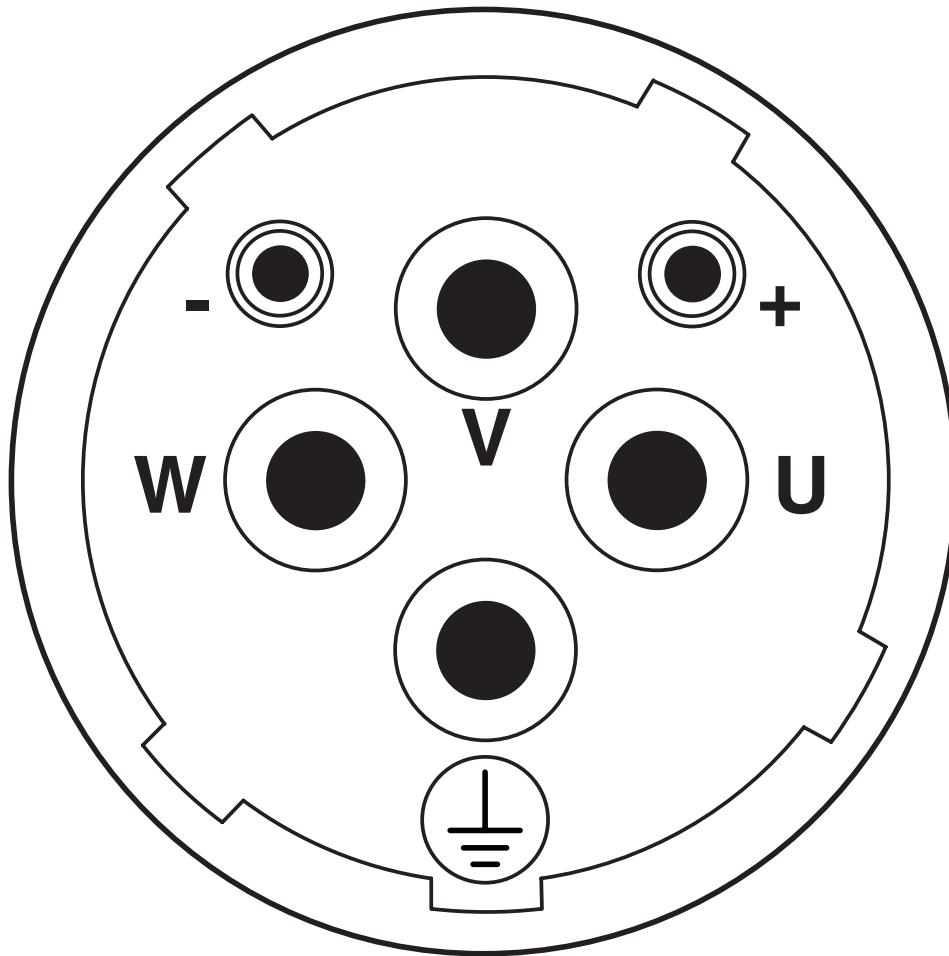

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl