

SM-7EP1N8A9L02 - Koppelconnector



1607066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607066>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Koppelconnector, recht, lang, Schroefvergrendeling, M40, aantal polen: 4+3+PE, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 8,5 mm ... 12,5 mm, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: SM

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1607066
Verpakkingseenheid	12 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ABRBGG
GTIN	4046356255103
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	298,65 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	298,65 g
Land van herkomst	DE

SM-7EP1N8A9L02 - Koppelconnector

1607066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607066>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

serie	SM
toepassing	vermogen
stekerbeeld	4+3+PE
Afgeschermd	ja
schroefdraadsoort	M40

Elektrische eigenschappen

Contact

contactdiameter	3,6 mm
maximale stroom	70 A
nominale spanning U_N	630 V
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	6 kV

Contact

contactdiameter	2 mm
maximale stroom	30 A
nominale spanning U_N	250 V
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	4 kV

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
-----------------	------------------

Connectoren

bouwworm	recht, lang
----------	-------------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	8,5 mm ... 12,5 mm
---------------------	--------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
hoogtepositie	3000 m

SM-7EP1N8A9L02 - Koppelconnector


1607066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607066>



Tekeningen

schematekening

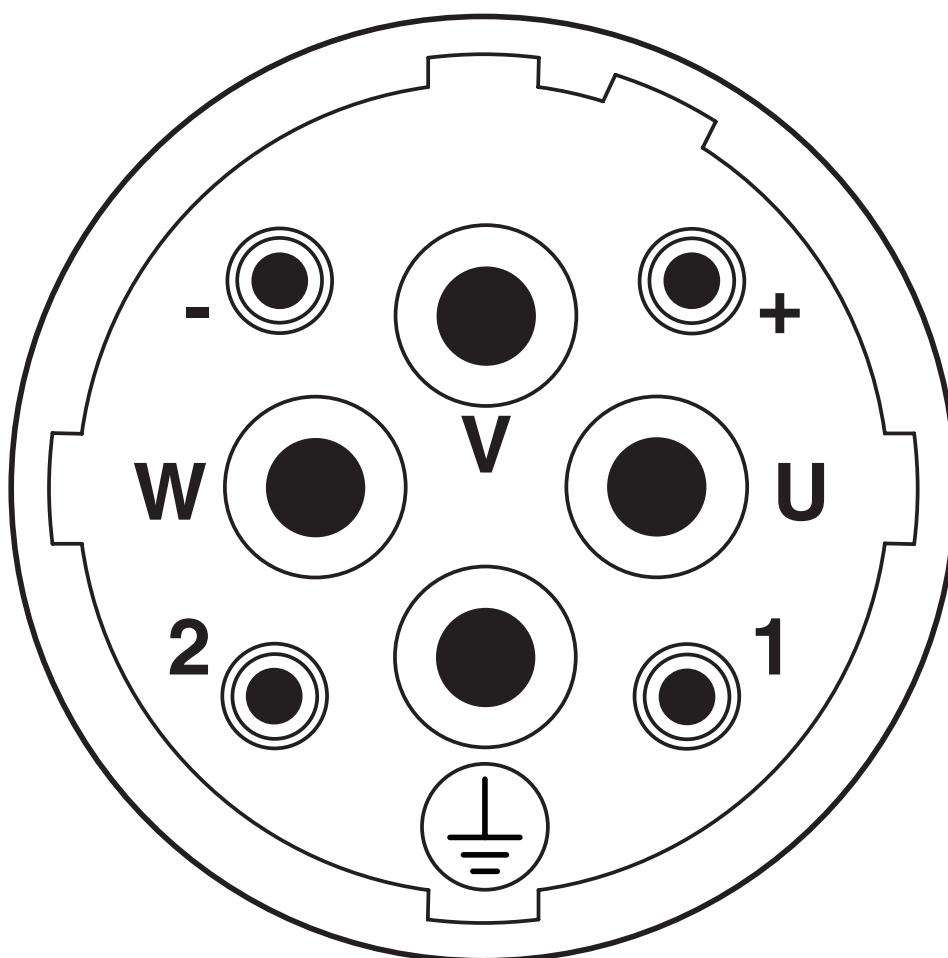

Polbild

SM-7EP1N8A9L02 - Koppelconnector



1607066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607066>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	
	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl