

RF-16P1N8AAK00 - Apparaatconnector voorwand



1613764

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613764>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparaatconnector voorwand, haaks, vast, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16, type contactaansluiting: Stift, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 28 mm x 28 mm, aantal polen: 16, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: RF

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1613764
Verpakkingseenheid	16 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ABRAGM
GTIN	4046356402088
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	122,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	122,3 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Crimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen
-------------------	--

Montage

montage	4x Ø 3,2
---------	----------

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
serie	RF
toepassing	feedback, signaal
	signaal
aantal polen	16
stekerbeeld	16
Afgeschermd	ja
polarisatie	N
schroefdraadsoort	M23

Afmetingen

Behuizingen

Flanschmaß	28 mm x 28 mm
------------	---------------

Materiaal

materiaal afdichting	FPM
Behuizingsmateriaal	draaibare delen: koper-zink-legering (CuZn), spuitgietdelen: zink (GD-Zn)
materiaal isolatiehuis	PA 6.6
materiaal afdicht- en O-ring	FPM

Elektrische eigenschappen

Contact

contactdiameter	1 mm
maximale stroom	8 A
nominale spanning U_N	100 V
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

Contact

overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

aansluitgegevens

RF-16P1N8AAK00 - Apparaatconnector voorwand



1613764

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613764>

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
Type contactaansluiting	Stift

Connectoren

bouwworm	haaks, vast
draairichting	standaard

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
hoogtepositie	2000 m



RF-16P1N8AAK00 - Apparaatconnector voorwand

1613764

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613764>



Tekeningen

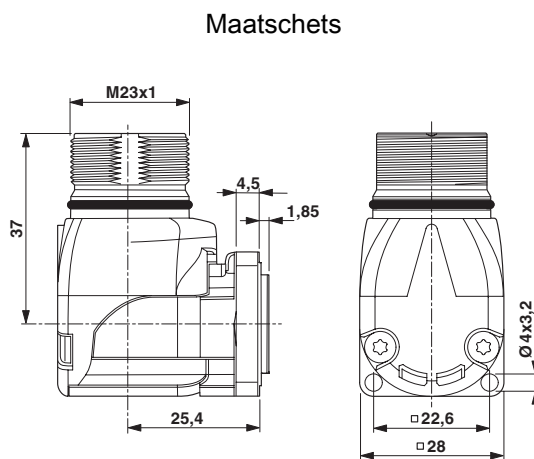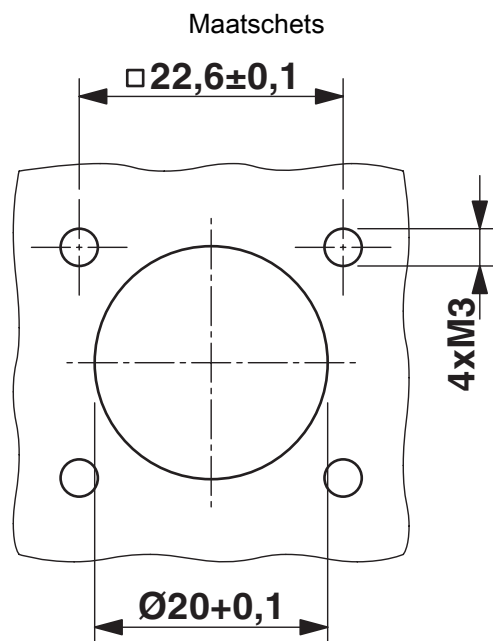


RF-16P1N8AAK00 - Apparaatconnector voorwand



1613764

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613764>

schematekening

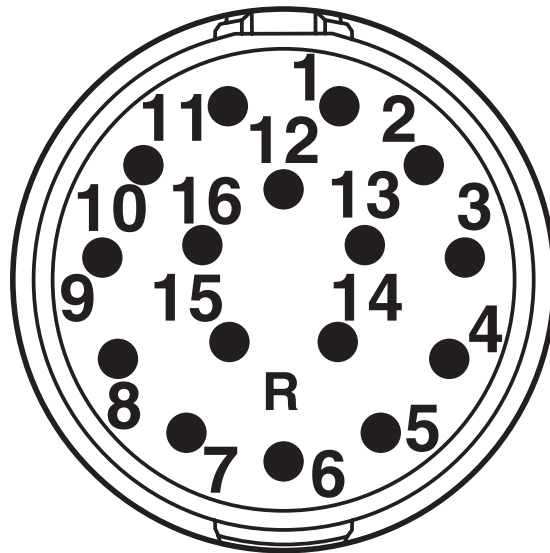

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl