

RF-16P2N8AAD00 - Apparaatconnector voorwand



1613774

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613774>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparaatconnector voorwand, haaks, draaibaar, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16, type contactaansluiting: Stift, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 26 mm x 26 mm, aantal polen: 16, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: RF

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1613774
Verpakkingseenheid	16 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ABRAGM
GTIN	4046356402187
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	117,01 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	117,01 g
Land van herkomst	DE

RF-16P2N8AAD00 - Apparaatconnector voorwand



1613774

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613774>

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Crimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen
-------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
serie	RF
toepassing	feedback, signaal signaal
aantal polen	16
stekerbeeld	16
Afgeschermd	ja
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Afmetingen

Behuizingen

Flanschmaß	26 mm x 26 mm
------------	---------------

Materiaal

materiaal afdichting	FPM
Behuizingsmateriaal	draaibare delen: koper-zink-legering (CuZn), spuitgietdelen: zink (GD-Zn)
materiaal isolatiehuis	PA 6.6
materiaal afdicht- en O-ring	FPM

Elektrische eigenschappen

Contact

contactdiameter	1 mm
nominale stroom I_N	8 A
nominale spanning U_N	100 V
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
Type contactaansluiting	Stift

Connectoren

bouwvorm	haaks, draaibaar
----------	------------------

RF-16P2N8AAD00 - Apparaatconnector voorwand



1613774

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613774>

draairichting	teggengesteld
---------------	---------------


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
hoogtepositie	2000 m

Tekeningen


Maatschets

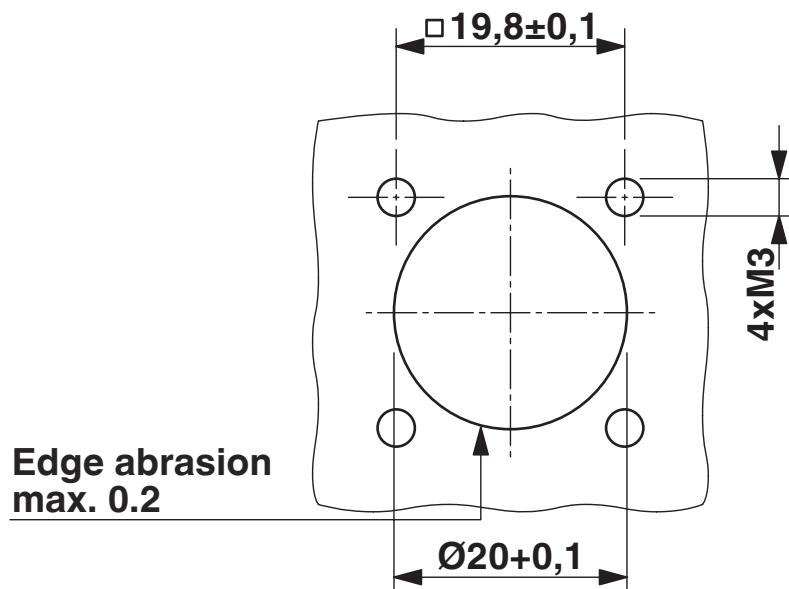

Maatschets

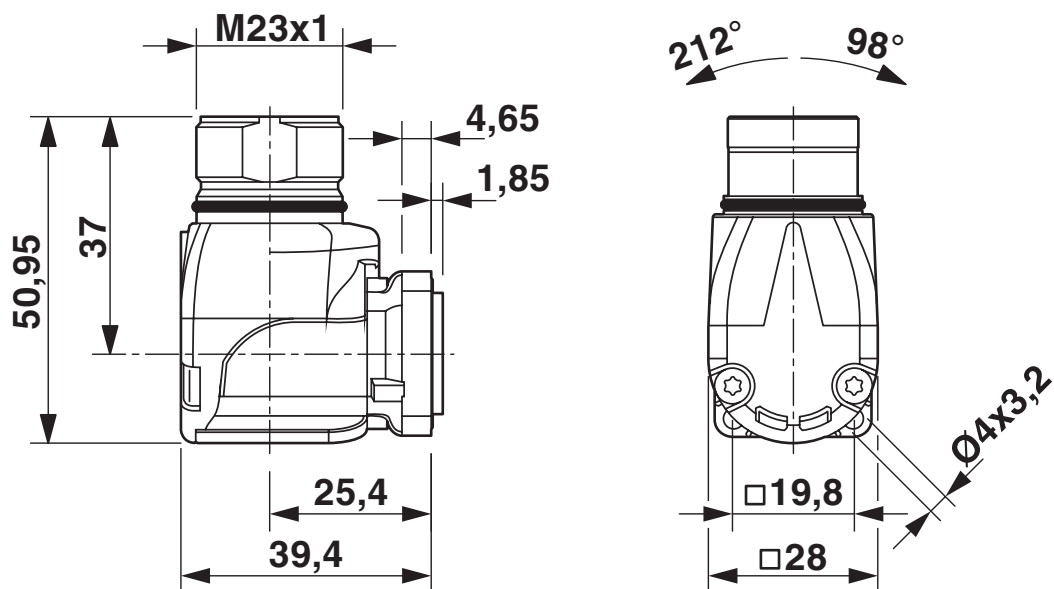

schematekening

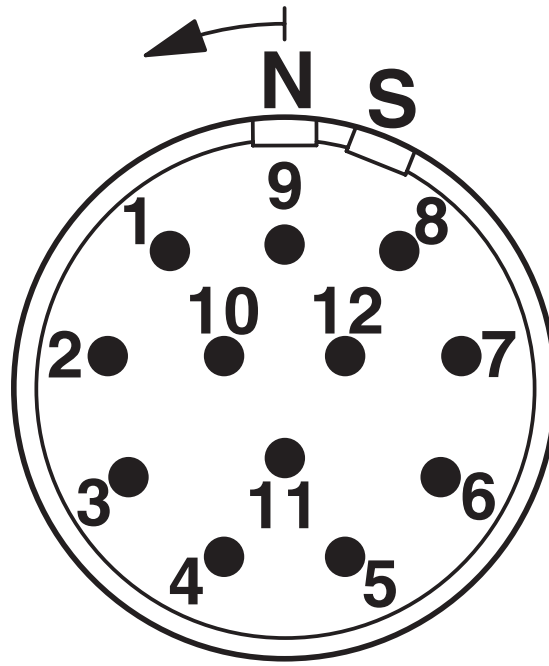

RF-16P2N8AAD00 - Apparaatconnector voorwand



1613774

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613774>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	
	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl