

HC-B 10-SFQD-52/O2M20 - Behuizing



1646492

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1646492>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON-sokkelbehuizing B10, voor dwarsbeugels, hoogte: 52 mm, met schroefdraadbus 2 x M20, met beschermkap

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1646492
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AAC
GTIN	4017918985028
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	250,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	250,5 g
Land van herkomst	DE

HC-B 10-SFQD-52/O2M20 - Behuizing



1646492

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1646492>

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Sokkelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	B10
Aantal kabelAansluitingen	2
schroefmethode	2x M20
Beschermdeksel	ja
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	zijdelings
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

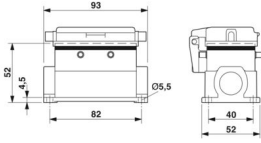Maatschets	
Breedte	52 mm
Hoogte	52 mm
lengte	93 mm

Materiaal

materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	Spuitgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs
materiaal beschermkap	PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	2x M20
type vergrendeling	Pin

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65 (in gemonteerde toestand)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C


HC-B 10-SFQD-52/O2M20 - Behuizing

1646492

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1646492>



Tekeningen

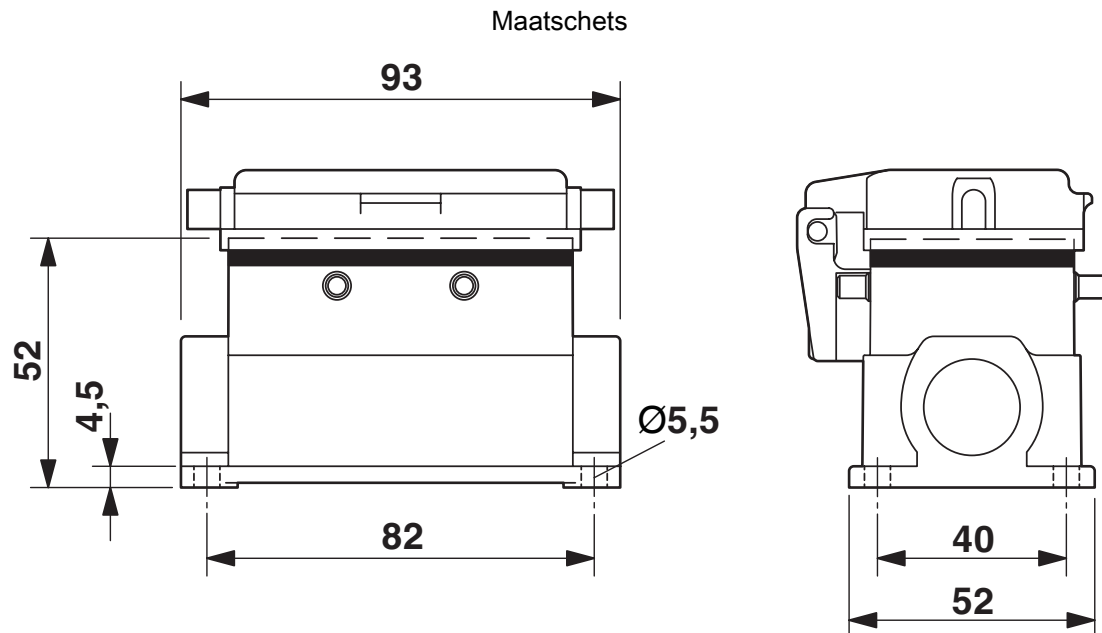

Maatschets

HC-B 10-SFQD-52/O2M20 - Behuizing



1646492

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1646492>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl