

VS-25-ST-DSUB-5P-LH - D-SUB-contactdrager



1655441

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655441>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-contactblok, grootte 3, opnamemogelijkheid voor 5 combinatiecontacten, type contactaansluiting stift, bevestiging via 4-40 UNC-schroefdraad en soldeernokjes, voor aanbouwframe VS-25-...



Uw voordelen

- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes
- Eenvoudige montage

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1655441
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	ABNCAA
Productcode	ABNCAA
GTIN	4046356029377
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	17,06 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	13,03 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	De contacten dienen apart te worden besteld aangezien deze niet worden meegeleverd met de combinatiecontactblokken.
-------------------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
toepassing	combinatiecontactblok
bouwworm	D-SUB
aantal polen	5
stekerbeeld	D-SUB
Afgeschermd	nee

Elektrische eigenschappen

overdrachtsmedium	Koper
-------------------	-------

aansluitgegevens

Aansluitmethode	D-SUB
-----------------	-------

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	staal, geelgechromeerd
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel
materiaal contactblok	PBTP

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C

Montage


montagetechniek	schroefdraad en soldeernokjes
-----------------	-------------------------------

1655441

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655441>

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

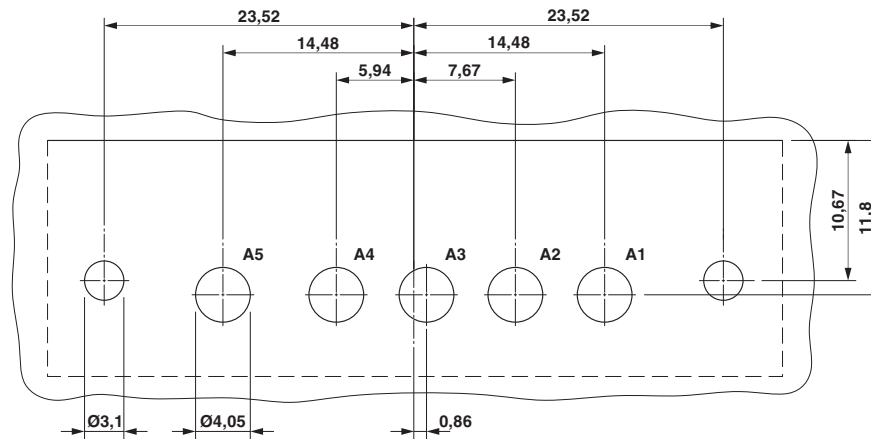

Boorsjabloon

VS-25-ST-DSUB-5P-LH - D-SUB-contactdrager



1655441

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655441>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655441>



UL Recognized

Toelatings-ID: E118976

VS-25-ST-DSUB-5P-LH - D-SUB-contactdrager



1655441

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655441>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1655441

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655441>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	8fc49a5f-979f-4730-ba04-028329f36fbf

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl