

# HC-M-PN3-4,00-ST - Pneumatiekcontact



1663501

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663501>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Pneumatiekstiftcontact, voor HC-M-PN3-moduul, slangbinnendiameter: 4,0 mm



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1663501       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AF7ACZ        |
| Productcode                             | AF7ACZ        |
| GTIN                                    | 4017918123314 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,97 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,8 g         |
| Douanetariefnummer                      | 39174000      |
| Land van herkomst                       | US            |

# HC-M-PN3-4,00-ST - Pneumatiekcontact



1663501

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663501>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

 
|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Producttype       | Pneumatiekcontact |
| serie             | HC-M-03-PN        |
| klep geïntegreerd | nee               |

### aansluitgegevens

#### Aansluittechniek

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type contactaansluiting | Stift            |
| Aansluitmethode         | Slangaansluiting |

### Afmetingen

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets                             |  |
| Breedte [b]                            | 8,2 mm                                                                              |
| Hoogte [h]                             | 8,2 mm                                                                              |
| Diepte                                 | 22,7 mm                                                                             |
| Diameter (Binnendiameter van de slang) | 4 mm                                                                                |
| Diameter (Contactdiameter)             | 5,2 mm                                                                              |

### Materiaal

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| materiaal Klep       | Polypropyleen |
| materiaal Afdichting | Buna-N        |
| materiaal contact    | Delrin Acetal |

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|            |       |
|------------|-------|
| steekcycli | ≥ 500 |
|------------|-------|

### Kengetallen

|              |          |
|--------------|----------|
| bedrijfsdruk | 8,00 bar |
|--------------|----------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
|--------------------------------|------------------|

# HC-M-PN3-4,00-ST - Pneumatiekcontact



1663501

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663501>



## Tekeningen

Maatschets

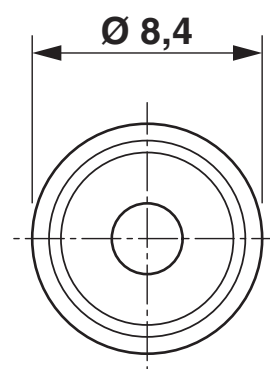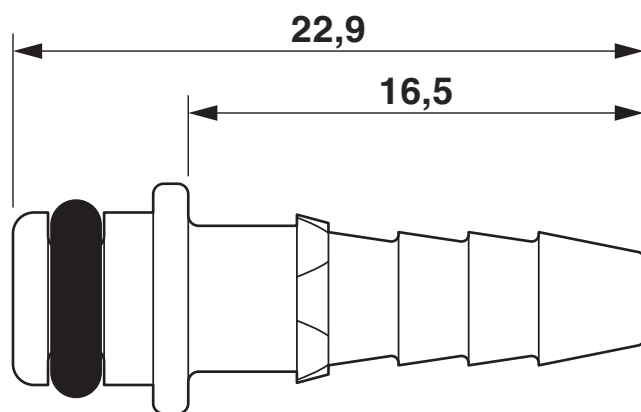

# HC-M-PN3-4,00-ST - Pneumatiekcontact



1663501

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663501>

## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663501>



**EAC**

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-M-PN3-4,00-ST - Pneumatiekcontact



1663501

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663501>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000796 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# HC-M-PN3-4,00-ST - Pneumatiekcontact



1663501

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663501>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)