

HC-WR/PG29 - Beschermingslang



1666854

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1666854>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Beschermingslang, voor beschermingslangwartel, verpakkingshoeveelheid 25 m, Pg29

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1666854
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AZW
GTIN	4017918136901
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3.000 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3.000 g
Land van herkomst	DE

HC-WR/PG29 - Beschermingslang

1666854

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1666854>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermingslang
Pg-wartel	Pg29

Materiaal

Kleur	grijs
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	0,1 mm ... 34,5 mm
Buigradius, statisch	65,00 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	65 mm


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 110 °C
--------------------------------	-------------------

Tekeningen

Maatschets

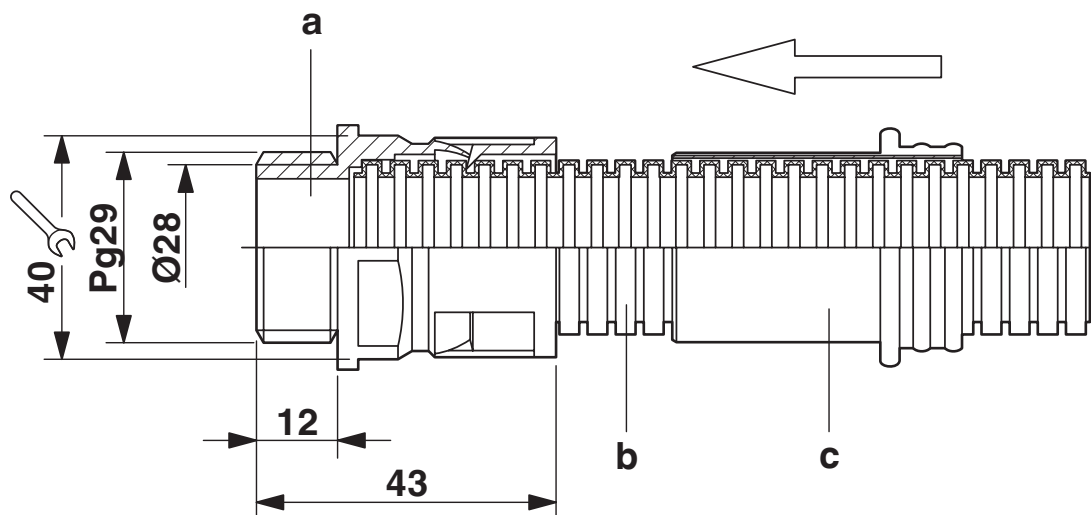


Handleiding voor de beschermsslang Pg29

a = beschermsslangwartel
b = beschermsslang
c = opener

Montage-instructie: Voor het behoud van een ronde invoer de beschermsslang in de rand insnijden. De lichte afdichting (niet afgebeeld in de montagetekening) wordt in de beschermsslangwartel onder de vergrendelingshaak gepositioneerd. De donkere buitenste afdichting (niet afgebeeld in de montagetekening) wordt vanaf de buitenzijde over de beschermsslangwartel geschoven. Vervolgens wordt de beschermsslang tot aan de aanslag in de beschermsslangwartel geschoven tot deze hoorbaar vastklikt. Voor het openen van de wartel wordt de gele opener voor de beschermsslang met een krachtige druk tussen de vergrendelingshaak en de beschermsslang gestoken en kan de beschermsslang naar buiten worden getrokken.

Maatschets

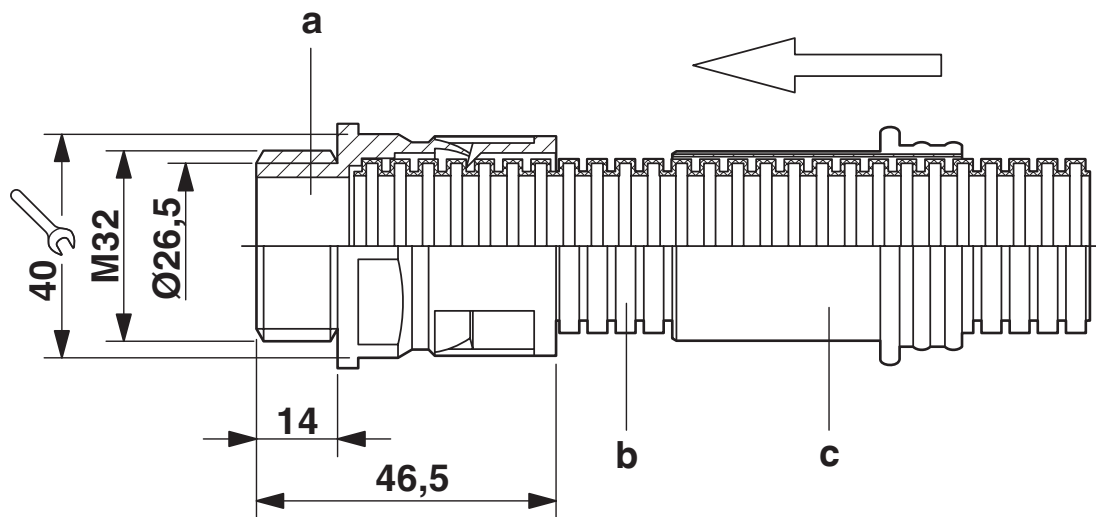

Handleiding voor de beschermingslang M32
a = beschermingslangwartel
b = beschermingslang
c = opener

Montage-instructie: Voor het behoud van een ronde invoer de beschermingslang in de rand insnijden. De lichte afdichting (niet afgebeeld in de montagetekening) wordt in de beschermingslangwartel onder de vergrendelingshaak gepositioneerd. De donkere buitenste afdichting (niet afgebeeld in de montagetekening) wordt vanaf de buitenzijde over de beschermingslangwartel geschoven. Vervolgens wordt de beschermingslang tot aan de aanslag in de beschermingslangwartel geschoven tot deze hoorbaar vastklikt. Voor het openen van de wartel wordt de gele opener voor de beschermingslang met een krachtige druk tussen de vergrendelingshaak en de beschermingslang gestoken en kan de beschermingslang naar buiten worden getrokken.

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl