

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Behuizing



1672916

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1672916>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON-sokkelbehuizing D7, met lengtebeugel, hoogte: 25,5 mm, met schroefdraadbus 1 x Pg11, met open bodem, zink

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1672916
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AAE
GTIN	4017918145415
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	79,71 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	46,78 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Sokkelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	D7
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x Pg11
Beschermdeksel	nee
kabeluitgang	zijdelings
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

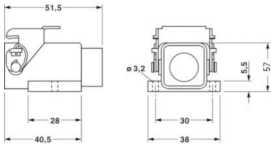Maatschets	
Breedte	40,5 mm
Hoogte	25,5 mm
lengte	24 mm

Materiaal

materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	Zinkspuitgietwerk
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs
materiaal vergrendelingsbeugel	staal, verzinkt

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	1x Pg11
----------------	---------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP54
----------------	------

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Behuizing




1672916

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1672916>

	IP65 (met afdichtschroef)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Tekeningen

Maatschets

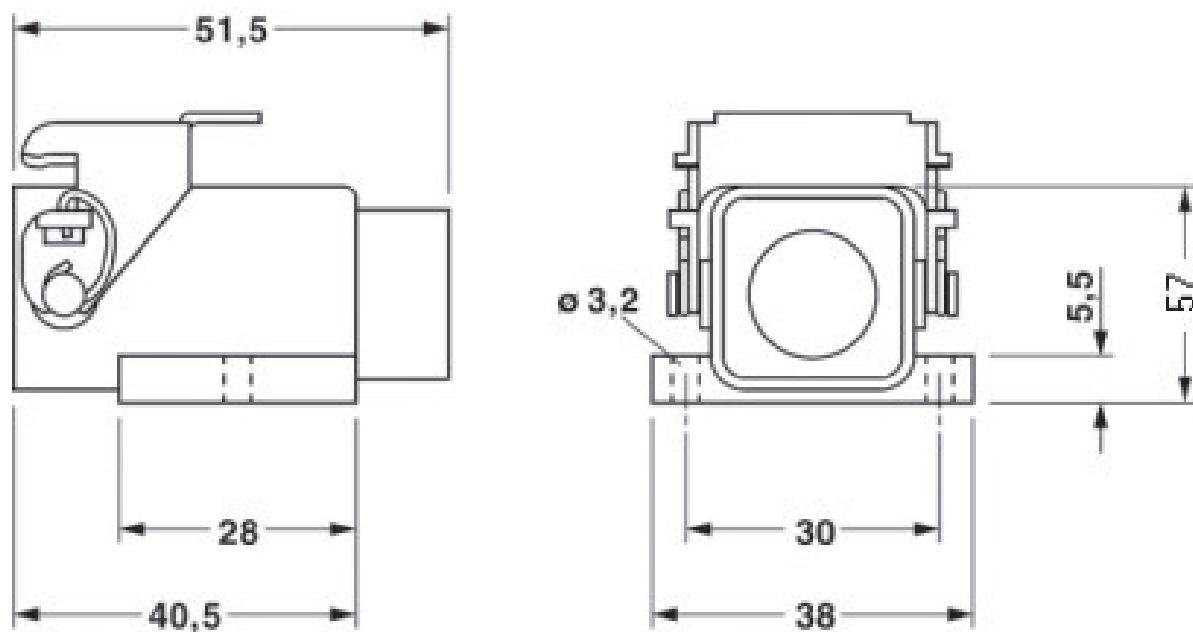

Maatschets

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Behuizing

1672916

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1672916>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl