

HC-M-MHR-T4-N - Bevestigingsraam



1679265

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1679265>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON-metalen bevestigingsraam, voor wartelbehuizingen HC-B16, voor 4 modulen, codering met hoofdletters (A, B, C, ...)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1679265
Verpakkingseenheid	2 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Productcode	AF7ACA
GTIN	4017918162580
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	67,725 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	67,725 g
Land van herkomst	DE

HC-M-MHR-T4-N - Bevestigingsraam

1679265

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1679265>



Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Metalen bevestigingsraam
----------	--------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Moduuldragerframe
serie	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
toepassing	Moduuldragerframe
bouwvorm	B16
	B32
Aantal steekplAatsen	4

aansluitgegevens

Aderaansluiting

aansluitdoorsnede	4 mm² ... 6 mm² (voor PE-ader - vermogenszijde)
	1 mm² ... 2,5 mm² (voor PE-ader besturingszijde)
aansluitdoorsnede AWG	12 ... 10 (voor PE-ader - vermogenszijde)
	18 ... 14 (voor PE-ader besturingszijde)

Materiaal

materiaal contactblok	zinkspuitgietlegering
-----------------------	-----------------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

HC-M-MHR-T4-N - Bevestigingsraam

1679265

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1679265>



Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

Montage-instructie	HC-MHR-PE16 (1636981) voor uitbreiding van de PE-aansluiting naar 16 mm ² .
	Bij PE-adereindhulzen gebruiken (PE-bevestigingsschroeven zonder draadbescherming), bij behuizingen zonder schroefdraadbus met zijdelingse kabel aansluiting bedraagt de max. schroefdraadlengte van de wartel 12 mm


HC-M-MHR-T4-N - Bevestigingsraam

1679265

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1679265>



Tekeningen

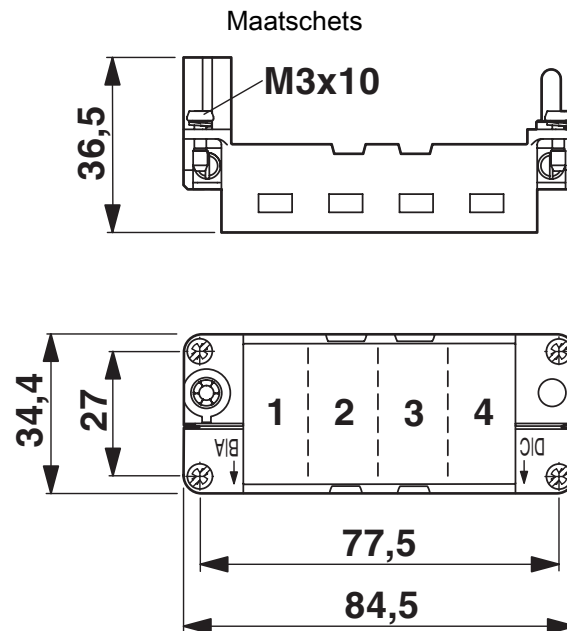

HC-M-MHR-T4-N - Bevestigingsraam

1679265

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1679265>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

ETIM

ETIM 8.0	EC002312
----------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl