

HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Beschermdeksel



1690781

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1690781>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON ADVANCE IP65-beschermkap B10, voor de aanbouwzijde, met schroefvergrendeling, met vangdraad, diameter vangdraadoog: 3 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1690781
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AZC
GTIN	4017918890674
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	49,25 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	44,27 g
Land van herkomst	DE

HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Beschermdeksel



1690781

 
<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1690781>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermdeksel
Behuizingstype	Beschermdeksel
bouwworm	B10
afdichting aanwezig	ja

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	55 mm
Hoogte	39,3 mm
lengte	102,5 mm
diameter	3,5 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
materiaal beschermkap	PA
materiaal vergrendelingsbeugel	roestvaststaal

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

type vergrendeling	Schroef
--------------------	---------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 100 °C

Montage

Montage-instructie	Aandraaimoment van de vergrendelingsschroef 3 Nm
--------------------	--

HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Beschermdeksel


1690781

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1690781>



Tekeningen

Maatschets

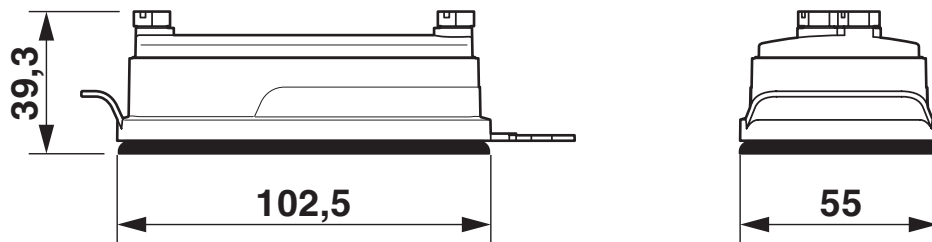

Maatschets

HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Beschermdeksel

1690781

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1690781>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Beschermdeksel



1690781

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1690781>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl