

HC-B 16-ADP/1 DSUB 50 - Adapterplaat



1775538

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775538>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-adapterplaat, voor de montage van een D-SUB-stiftconnector, aantal polen: 50, behuizingserie HC-B 16...

Productbeschrijving

Adapterplaat, incl. bevestigingsschroeven

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1775538
Verpakkingseenheid	2 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	2 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF7AZD
Productcode	AF7AZD
GTIN	4017918038137
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	17,37 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,51 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

HC-B 16-ADP/1 DSUB 50 - Adapterplaat



1775538

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775538>

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor HC-B16-behuizingen
----------	-------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Adapterplaat
bouwworm	B16
aantal polen	50
afdichting aanwezig	nee

Afmetingen

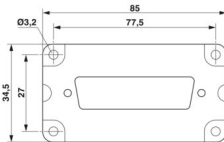Maatschets	
Breedte	34,5 mm
Hoogte	10 mm
lengte	85 mm

Materiaal

materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 100 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

Montage-instructie	Bevestigingsschroeven: 1) plaatschroef sleuf 2,9 x 6,5 DIN 7971 2) M3 x 14 sleuf DIN 84 De inbouwpositie van de adapterplaat in de wartelbehuizing: T is na montage in de behuizing zichtbaar. De inbouwpositie van de adapterplaat in de aanbouw- / sokkel- / koppelbehuizing: A is na montage in de behuizing zichtbaar. Inbouwpositie van de D-SUB (na montage in de behuizing): voor de montageplaat (voorwandmontage)
--------------------	--


HC-B 16-ADP/1 DSUB 50 - Adapterplaat



1775538

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775538>

Tekeningen

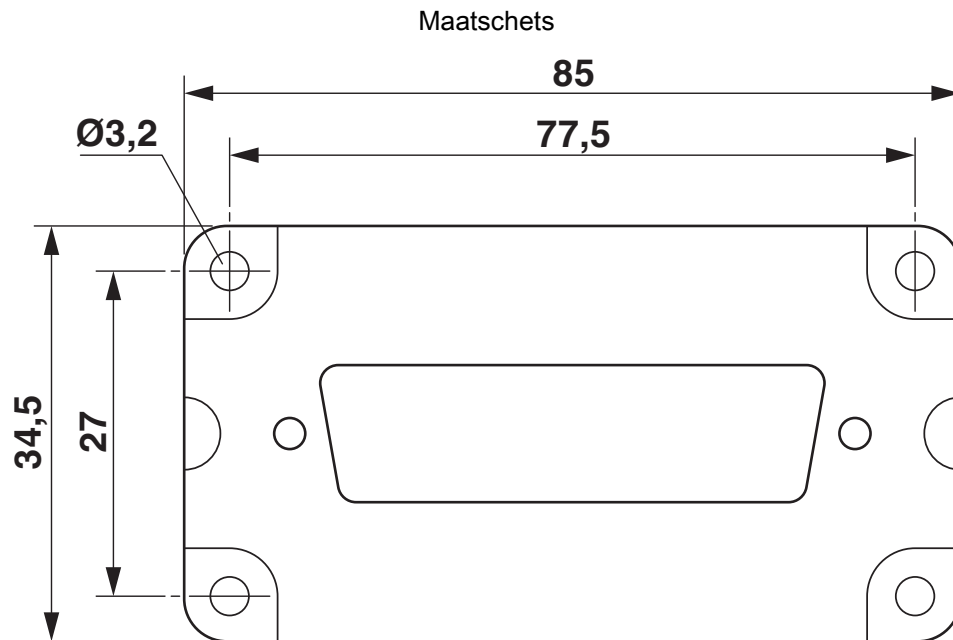

zie montage-instructie

HC-B 16-ADP/1 DSUB 50 - Adapterplaat



1775538

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775538>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-13.0	27440201

ETIM

ETIM 9.0	EC002309
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-B 16-ADP/1 DSUB 50 - Adapterplaat



1775538

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775538>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	a217f4c2-03b1-431a-9089-f2e97c21d567

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl