

MCC-MT 0,2-0,35 - Crimpcontact

1859988

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1859988>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Buscontact, wordt na het aancrimpen van de ader in het stekerdeel geschoven, voor de moduul-connectorbehuizingen MCC 1...-STZ-3,81 en MCC 1...-STZF-3,81, voor het doorsnedegebied van 0,2 mm² tot 0,34 mm²

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1859988
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	AABCAD
Productcode	AABCAD
GTIN	4017918109721
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,33 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,33 g
Douanetariefnr	85366990
Land van herkomst	DE

MCC-MT 0,2-0,35 - Crimpcontact

1859988

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1859988>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpcontact
Productfamilie	MCC-MT
Rastermaat	0 mm


aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
Type contactaansluiting	Bus
striplengte van de afzonderlijke aders	4 mm
Striplengte	4 mm ... 4,1 mm
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 0,34 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 22

Materiaal

contactoppervlak	tin Sn
materiaal contactoppervlak	Tin
metalen oppervlak contactbereik (coating)	tin Sn)

Afmetingen

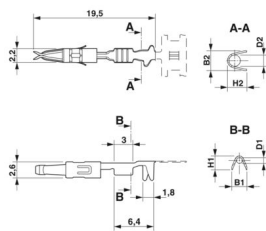Maatschets	
Rastermaat	-

Elektrische eigenschappen

nominale stroom I_N	4 A
-----------------------	-----

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	Grootverpakking
--------------------	-----------------


MCC-MT 0,2-0,35 - Crimpcontact

1859988

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1859988>



Tekeningen

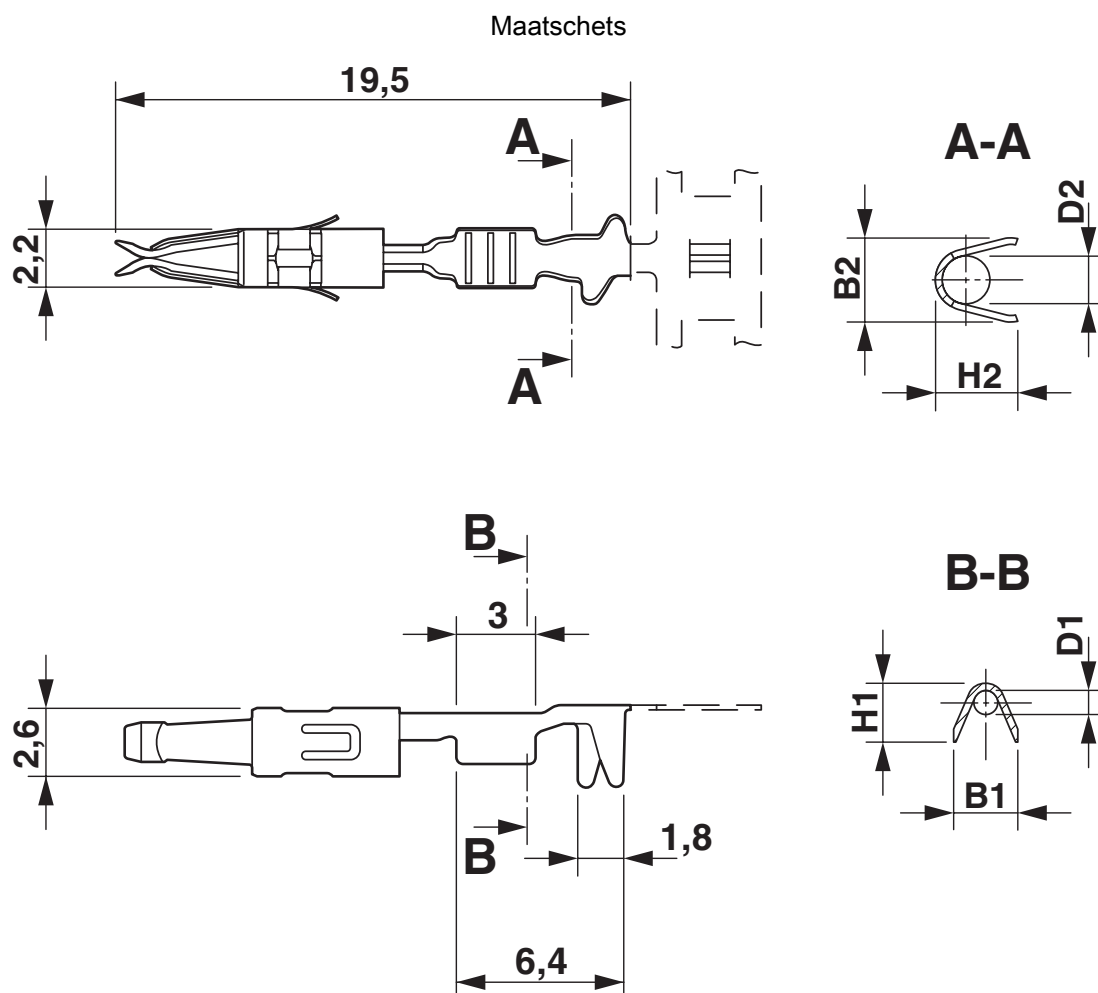

MCC-MT 0,2-0,35 - Crimpcontact

1859988

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1859988>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

MCC-MT 0,2-0,35 - Crimpcontact

1859988

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1859988>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl