

MK3DS 1,5/ 3-5,08-A-GN YE - Printklem



1868720

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1868720>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Printplaatklem, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: MK3DS 1,5, rastermaat: 5,08 mm, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, kleur: groen-geel, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengthe [P]: 3,5 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1868720
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AALFJA
Productcode	AALFJA
GTIN	4017918141868
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	18,34 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	11,648 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

MK3DS 1,5/ 3-5,08-A-GNYYE - Printklem



1868720

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1868720>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Printplaatklem
Productfamilie	MK3DS 1,5
bouwvorm	printklem rijgbaar
aantal polen	3
Rastermaat	5,08 mm
pinlay-out	lineaire pinning

Elektrische eigenschappen

belastingsstroom maximaal	17,5 A (bij een aderdoorsnede van 2,5 mm ²)
nominale spanning (II/2)	630 V
nominale spanning (III/2)	400 V
teststootspanning (II/2)	4 kV
teststootspanning (III/2)	4 kV
teststootspanning (III/3)	4 kV


Montage

montagetechniek	Golfsolderen
pinlay-out	lineaire pinning
aandrijving schroefkop	Lengtesleuf (L)

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen-geel
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
isolatiemateriaalgroep	I
Isolatiemateriaal	PA
contactoppervlak	tin Sn

Afmetingen

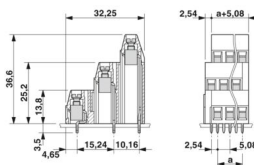Maatschets	
Breedte	17,78 mm
Bouwhoogte	37 mm
Hoogte	36,6 mm
lengte van de soldeerstift	3,5 mm
lengte	32,25 mm
lengte van de soldeerstift	3,5 mm
printgatdiameter	1,3 mm

MK3DS 1,5/ 3-5,08-A-GNYE - Printklem

1868720

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1868720>




Rastermaat	5,08 mm
------------	---------

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
--------------------	-------------------

Tekeningen

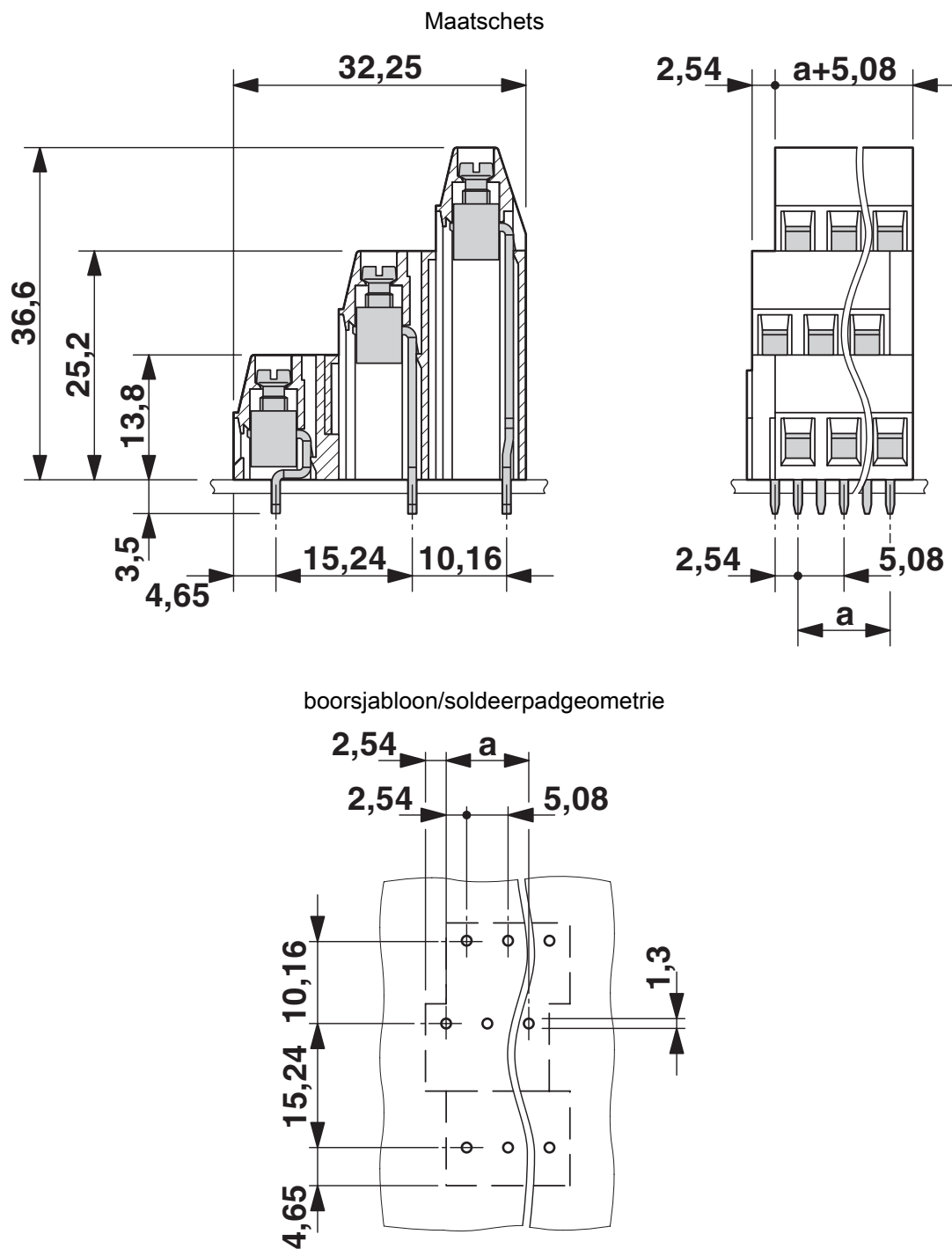

MK3DS 1,5/ 3-5,08-A-GNIE - Printklem



1868720

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1868720>

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1868720>



VDE-goedkeuringssymbool

Toelatings-ID: 40055535

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
	400 V	17,5 A	-	0,2 - 2,5



cULus Recognized

Toelatings-ID: E60425-19870326

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
gebruiksgroep B				
	125 V	10 A	30 - 14	-
gebruiksgroep D				
	300 V	10 A	30 - 14	-

MK3DS 1,5/ 3-5,08-A-GNYE - Printklem



1868720

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1868720>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MK3DS 1,5/ 3-5,08-A-GNYE - Printklem



1868720

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1868720>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl