

# UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - Profiel

2200924

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200924>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Profielbehuizingen, schroefmontage, Basisprofiel, profielbreedte (binnenzijde): 72 mm, profielbreedte (buitenzijde): 75 mm, lengte: 990 mm, diepte: 29,4 mm

## Uw voordelen

- Profielbehuizing van aluminium
- Gevarieerde aansluittechniek
- Monteerbaar op montagerails
- Beschikbaar in de lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
- Beschikbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
- EMC-afscherming

## Commerciële gegevens

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                           | 2200924               |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks               |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks               |
| Verkoopcode                             | ACHDFA                |
| Productcode                             | ACHDFA                |
| Cataloguspagina                         | Pagina 744 (C-1-2013) |
| GTIN                                    | 4046356716482         |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 818 g                 |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 804 g                 |
| Douanetariefnnummer                     | 76042990              |
| Land van herkomst                       | DE                    |

# UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - Profiel

2200924


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200924>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Producttype                | Onderste deel opbouwbehuizing |
| Behuizingstype             | Profielbehuizingen            |
| Behuizingsserie            | UM-ALU                        |
| Productfamilie             | UM-ALU 4-72                   |
| uitvoering                 | Basisprofiel                  |
| Ventilatieopening aanwezig | nee                           |

### Afmetingen
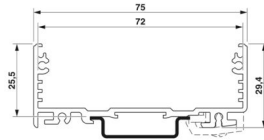
|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets                          |  |
| diepte                              | 29,4 mm                                                                            |
| Diepte vanaf bovenzijde montagerail | 25,5 mm                                                                            |
| lengte                              | 990 mm                                                                             |

### Buitenafmeting

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Profielbreedte (buitenzijde) | 75 mm |
|------------------------------|-------|

### Binnenafmeting

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Profielbreedte (binnenzijde) | 72 mm |
|------------------------------|-------|

### Printplaatontwerp

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Printplaatdikte | 1,44 mm ... 2 mm |
|-----------------|------------------|

### Materiaal

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Kleur (Behuizing)    | aluminiumkleurig |
| materiaal behuizing  | aluminium        |
| Oppervlakte-toestand | geëloxeerd       |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Max. te bereiken IP-code                | IP40                                                    |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C                                        |
| omgevingstemperatuur (montage)          | -5 °C ... 100 °C                                        |

### Gegevens printplaat

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Aantal printplaatbevestigingen | 3     |
| Type printplaatbevestiging     | Inzet |

# UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - Profiel



2200924

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200924>

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Printplaatoppervlak | 64278 mm² ... 67692 mm² (TOP in combinatie met zijelementen COVER...AL)    |
|                     | 65119 mm² ... 67346 mm² (BOTTOM in combinatie met zijelementen COVER...AL) |
|                     | 64278 mm² ... 67703 mm² (TOP in combinatie met zijelementen COVER...PA)    |
|                     | 65416 mm² ... 67703 mm² (BOTTOM in combinatie met zijelementen COVER...PA) |
| printplaatdikte     | 1,44 mm ... 2 mm                                                           |

## Montage

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| montagetechniek | schroefmontage                           |
| inbouwpositie   | parallel ten opzichte van de montagerail |

## Verpakkingsinformatie

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| soort verpakking   | Karton            |


# UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - Profiel

2200924

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200924>



## Tekeningen

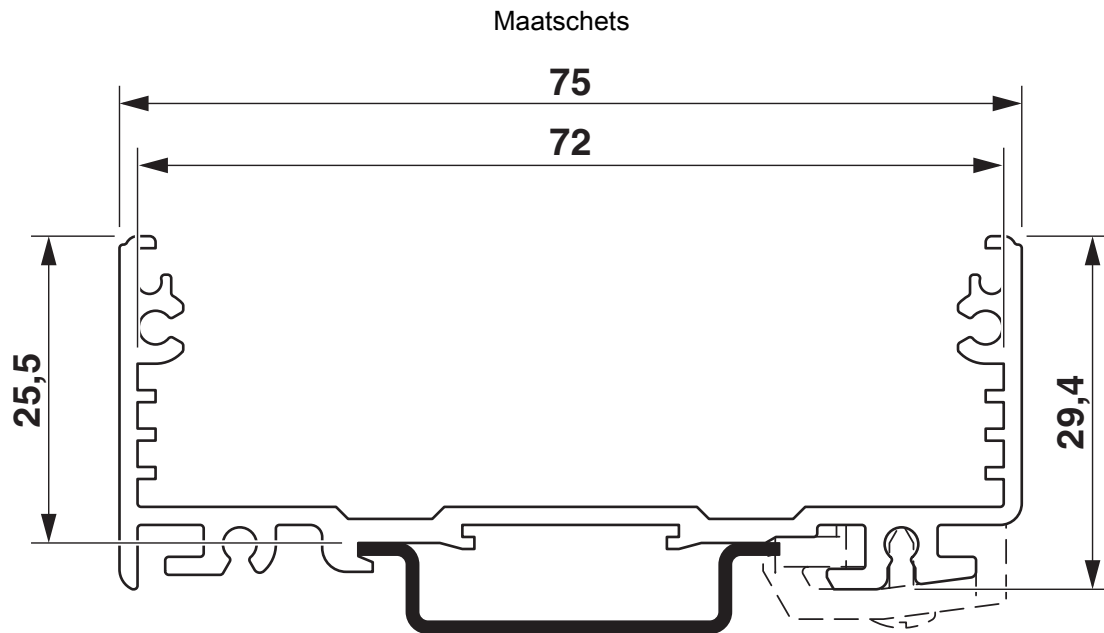


# UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - Profiel

2200924

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200924>



Maatschets

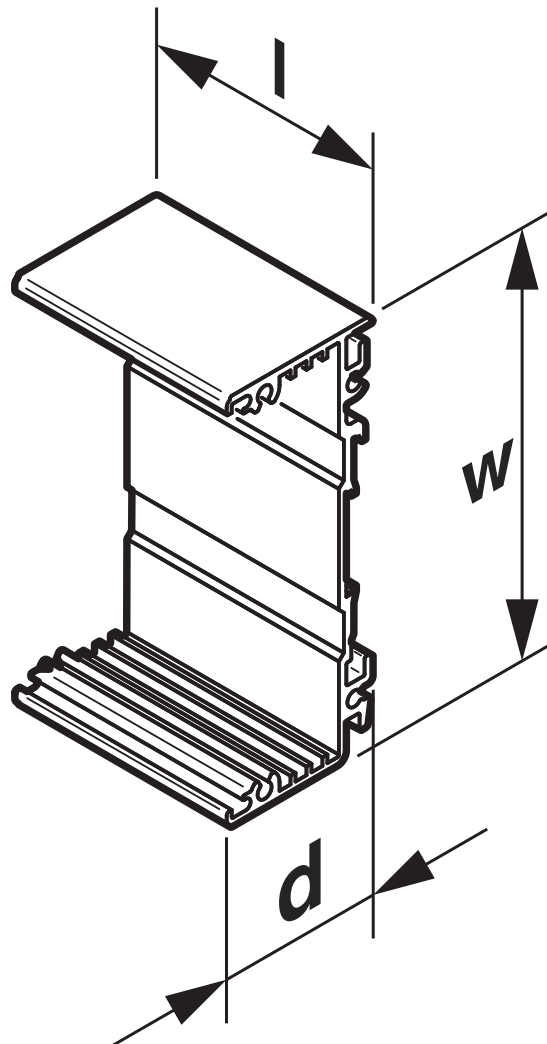

# UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - Profiel

2200924

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200924>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - Profiel

2200924

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200924>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)